

# KERN IFS60K0.5D



Balance de comptage industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données, résolution de comptage 75000 points - également avec approbation d'homologation [M]



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h   2 h
Lecture [d]:	500 mg   1000 mg
Linéarité:	2 g   4 g
Load cell connection:	4-Leiter
Plage de tare:	-60 kg
Poids de réglage recommandé:	60 kg (F2)
Portée [Max]:	30 kg   60 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	500 mg   1000 mg
Résolution:	60 60.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,650 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	1,350 cm

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	1 g
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	10 g
Résolution de comptage:	60000

## Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction Peak:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional (factory)
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK US
Durée de fonction:	18 h
Durée de fonction:	8 h
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	100-240V50/60Hz 190mA

## Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation:	961-249
Certificat DAkkS:	963-129

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'industrie

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	795 x 460 x 220 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	11,973 kg
Poids net:	9,930 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	260 x 150 x 65 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	400 x 300 x 120 mm
Dimensions totales (LxPxH):	400 x 300 x 120 mm
Hauteur de la colonne:	60 cm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	3 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	400 x 300 mm


# KERN IFS60K0.5D



Balance de comptage industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données, résolution de comptage 75000 points - également avec approbation d'homologation [M]

## Piktogramme

### STANDARD

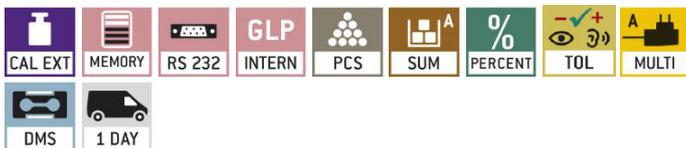

### OPTION



### FACTORY

