

# HSM SECURIO AF100 - 4 x 25 mm




## Destructeur de documents HSM SECURIO AF100 avec autofeed

La destruction sûre et confortable des données pour la maison ou le bureau individuel. Le destructeur de documents avec insertion automatique du papier détruit sans problème et en un rien de temps des liasses de papier jusqu'à 100 feuilles ou des feuilles individuelles.

### Caractéristiques

|                                        |                         |                                           |                                               |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Réf. d'article :                       | 2063111                 | Largeur d'introduction:                   | 225 mm                                        |
| EAN                                    | 4026631064347           | Capacité du bac de réception:             | 25 l                                          |
| Type de coupe:                         | coupe en particules     | Capacité de réception en feuilles (80 g): | 200                                           |
| Largeur de coupe :                     | 4 x 25 mm               | Niveau sonore (fonctionnement à vide):    | ca. 55 - 60 dB(A)                             |
| Degré de sécurité (DIN 66399):         | E-3   F-1   P-4   T-4   | Largeur x Profondeur x Hauteur:           | 375 x 260 x 620 mm                            |
| Rendement de coupe en feuilles 80g/m²: | 5 - 6                   | Poids:                                    | 7,2 kg                                        |
| Autofeed en feuilles:                  | 100                     | Type de matériau:                         | Papier, Agrafes et trombones, Carte de crédit |
| Puissance du moteur:                   | 185 W                   |                                           |                                               |
| Tension / Fréquence:                   | 220-240 V / 50 Hz/60 Hz |                                           |                                               |

### Informations sur le produit

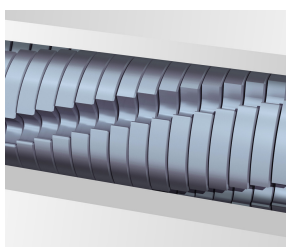

Les cylindres de coupe en acier trempé sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée. Ils bénéficient d'une garantie à vie.



Le destructeur de documents ne consomme aucun courant électrique en mode veille.



La partie supérieure du boîtier amovible ce qui permet de vider le collecteur- une poignée moulée intégrée facilite la manipulation.

# HSM®



### Fonctionnement en continu

Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité (à partir de HSM SECURIO AF150).



### Technologie Nanogrip

Le destructeur de documents avec la fonction autofeed possède des rouleaux entraîneurs et rouleaux d'alimentation dotés de la Technologie Nanogrip qui garantissent une insertion fiable des liasses de papier feuille par feuille.



### Double fonction astucieuse

Lors du traitement automatique des liasses de papier, possibilité d'insérer simultanément du papier manuellement.



### Fonction anti-bourrage

L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier et maintient un rendement de coupe élevé.



### Fonction mache/arrêt automatique

Le principe de fonctionnement est très simple : Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.



### Mobilité grâce aux roulettes

Le destructeur de documents peut être facilement déplacé car il est monté sur roulet (à partir de HSM SECURIO AF150).



Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5 (selon ISO/IEC 21964).



\* Nicht für / not for HSM SECURIO AF100  
\*\* Nicht für / not for HSM SECURIO AF100 / AF350