


KERN CO 100-Y1

Cellules de mesure miniatures à bouton en acier inoxydable

KERN[®]

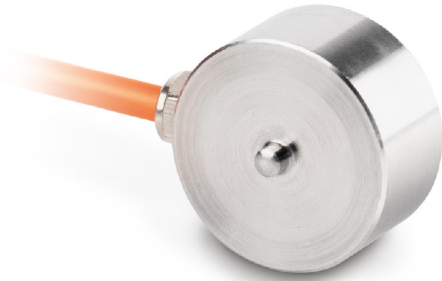

Système de mesure

| | |
|-----------------------|---------|
| Combined Error: | 0,500 % |
| Indicateur nominal: | 1 |
| Load cell connection: | 4-wire |
| Portée [Max]: | 100 kg |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |
| Température d'utilisation minimale: | 0 °C |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 120 x 90 x 85 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 96 g |
| Poids net: | 49 g |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|--------------------|-----|
| Longueur de câble: | 2 m |
|--------------------|-----|