


# KERN CO5-Y4

Cellules de mesure miniatures à bouton en acier inoxydable

**KERN**<sup>®</sup>

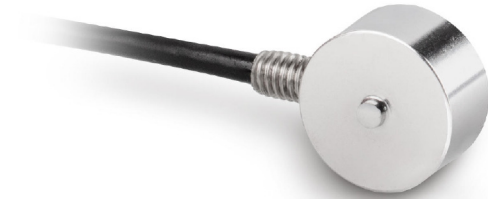

## Système de mesure

Combined Error:	0,500 %
Indicateur nominal:	1
Load cell connection:	4-wire
Portée [Max]:	5 kg

## Conditions d'environnement

Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	0 °C

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	150 x 100 x 38 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	59 g
Poids net:	21 g
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Longueur de câbte:	2 m
--------------------	-----