



Variable Notebook Stand with integrated USB-C™ Hub, 5 Port



Quick Installation Guide

 
DA-90424

Introduction

The adjustable notebook stand from DIGITUS® combines ergonomic design and connectivity in one convenient unit. You can easily adjust the angle of inclination to your height in 5 levels. Your notebook can be connected via the USB-C™ port, allowing you to access all USB interfaces of the hub. 4 fully-functional USB A ports (USB 3.2 Gen1) and a USB-C™ power with Power Delivery are available. An optional USB-C™ power adapter, for example, delivers up to 100 W of charging power (Power Delivery) for a connected notebook and the USB-A ports (85 W / 15 W). Use the advantages of ergonomic design and connectivity in a single unit with the DIGITUS® notebook stand with integrated USB hub.

Features

- Extends your notebook by 5 additional USB interfaces + USB-C™ Power Delivery
- Supports USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps
- Charging power of all USB A connections: 15 W max.
- Can be individually adjusted to your height, can be set to 5 different angles of inclination (15°-36°)



- Cable wrapped design: designed with cable cord for wrapping cable when not used
- Foldable



Specifications

Input/Output Connector	
Upstream	Type-C Male x1
Downstream	USB A 5G x4 Type-C Female (PD charging)
Type-C Male x1	
<ul style="list-style-type: none"> • Connect host, for transmitting max. 5 Gbps data transmission 	

USB A x4

- Compliant with USB 3.2 Gen1 with max. 5 Gbps data transmission, downward compatible with lower versions
- One USB-A (farthest from Type-C port) supports max 1.5 A downstream charging, 4x USB A share max 15 W

Type-C PD charging

- Support max 85 W PD charging, max 85 W PD charging for PC (15 W is dedicated to the functioning of this product)
- Support fast role swap of PD 3.0, the connected device will not get connected while plugging in and out PD Adapter

Environmental	
Operating Temperature	0 °C – 45 °C
Operating Humidity	10 % – 90 % RH (non condensing)
Storage Temperature	0 °C – 70 °C
Storage Humidity	10 % – 90 % RH (non condensing)

Package Content

- 1 x Variable Notebook Stand with integrated USB-C™ Hub, 5-Port
- 1 x QIG

Dimensions



Hereby Assmann Electronic GmbH, declares that the Declaration of Conformity is part of the shipping content. If the Declaration of Conformity is missing, you can request it by post under the below mentioned manufacturer address.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany





**Variable Notebook-Halterung
mit integrierter USB-C™ 5 Port-
Docking Station**



Kurzanleitung

DA-90424

 
Einleitung

Die verstellbare Notebook-Halterung von DIGITUS® vereint ergonomisches Design und vielfältige Anschlussmöglichkeiten in einer kompakten Einheit. Sie können den Neigungswinkel in 5 Stufen an Ihre Größe anpassen. Indem Sie Ihr Notebook an den USB-C™-Port anschließen, können Sie alle USB-Schnittstellen des Hubs nutzen.

Die Halterung ist mit 4 vollfunktionalen USB-A-Ports (USB 3.2 Gen1) und einem USB-C™-Port mit Power Delivery ausgestattet. Über einen optionalen USB-C™-Ladeadapter können Sie beispielsweise ein angeschlossenes Notebook und die USB-A-Ports (85 W/15 W) mit bis zu 100 W Ladeleistung (Power Delivery) versorgen. Profitieren Sie von den Vorteilen des ergonomischen Designs und der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten in einer Einheit – der Notebook-Halterung mit integriertem USB-Hub von DIGITUS®.

Funktionen

- Erweitert Ihr Notebook um 5 zusätzliche Schnittstellen + Power Delivery über USB-C™
- Unterstützt USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps
- Ladeleistung aller USB-A-Schnittstellen: 15 W (max.)
- Individuell größenverstellbar mit 5 verschiedenen Neigungswinkeln (15°-36°)



- Mit integrierter Kabelschlaufe zum Versteuen des Kabels bei Nichtverwendung

- Klappbar



Technische Daten

Eingangs-/Ausgangsanschluss	
Eingang	1x USB Type-C™ männlich
Ausgang	4x USB A 5G USB Type-C™ weiblich (PD-Aufladen)
1x USB Type-C™ männlich	
<ul style="list-style-type: none"> • Host-Anschluss für Datenübertragung mit max. 5 Gbps 	

4x USB A

- USB 3.2 Gen1-konform mit max. 5 Gbps Datenübertragung, abwärtskompatibel mit niedrigeren Versionen
- Ein USB-A-Port (am weitesten entfernt vom USB Type-C™-Port) unterstützt das Laden angeschlossener Geräte mit max. 1,5 A, 4x USB-A-Ports teilen max. 15 W

PD-Aufladen über USB Type-C™


- Max. unterstützte PD-Ladeleistung 85 W, max. Ladeleistung für PC 85 W (15 W sind zur Funktion des Produkts notwendig)
- Schneller Rollenwechsel für PD 3.0 wird unterstützt, das verbundene Gerät wird nicht verbunden, wenn der PD-Adapter ein- und ausgesteckt wird

Anforderungen an die Umgebung	
Betriebstemperatur	0 °C - 45 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10 % - 90 % RH (keine Kondensation)
Lagertemperatur	0 °C - 70 °C
Lagerfeuchtigkeit	10 % - 90 % RH (keine Kondensation)

Verpackungsinhalt

- 1x Variable Notebook-Halterung mit integrierter USB-C™ 5 Port-Docking Station
- 1x Kurzanleitung

Maße:

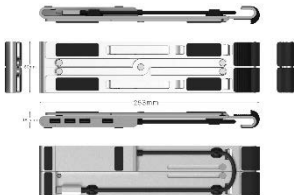

Die Assmann Electronic GmbH erklärt hiermit, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die Konformitätserklärung fehlt, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Deutschland





**Support réglable pour
ordinateur portable avec hub
USB-C™ intégré, 5 ports**



 
Guide d'installation rapide
DA-90424

Introduction

Le support réglable pour ordinateur portable de DIGITUS® allie conception ergonomique et connectivité dans une seule et même unité ultra-pratique. Vous pouvez facilement adapter l'angle d'inclinaison à votre taille, sur 5 niveaux. Il est possible de raccorder votre ordinateur portable par le biais du port USB-C™ ; vous pouvez ainsi avoir accès à toutes les interfaces USB du hub. 4 ports USB A entièrement fonctionnels (USB 3.2 Gen1) et une alimentation USB-C™ avec Power Delivery sont mis à disposition. Un adaptateur secteur USB-C™ en option, par exemple, fournit une puissance de recharge (Power Delivery) de jusqu'à 100 W pour un ordinateur portable connecté et les ports USB-A (85 W / 15 W). Exploitez tous les avantages de la conception ergonomique et de la connectivité dans une seule et même unité avec le support pour ordinateur portable DIGITUS® et son hub USB intégré.


Caractéristiques

- Permet d'amplifier votre ordinateur portable à l'aide de 5 interfaces USB supplémentaires + USB-C™ Power Delivery
- Prise en charge de USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbit/s
- Puissance de charge de tous les raccords USB A : 15 W max.
- Ajustement personnalisé à la taille du corps, 5 angles d'inclinaison différents réglables (15° à 36°)



- Conception pour enroulement du câble : conçu avec un cordon pour enrouler le câble en cas de non-utilisation

 - Pliable



Caractéristiques techniques

Connecteur d'entrée/sortie

En amont

Type-C mâle x1

En aval

USB A 5G x4

Type-C femelle
(recharge PD)

Type-C mâle x1

- Connecter l'hôte, pour une transmission de données de 5 Gbit/s max.

USB A x4

- Conforme à USB 3.2 Gen1 avec une transmission de données de 5 Gbit/s max., compatible avec des versions inférieures
- Un port USB-A (le plus éloigné du port Type-C) prend en charge une charge en aval de 1,5 A max., 4x USB A se répartissent 15 W max.

Recharge PD Type-C


- Prise en charge d'une recharge PD de 85 W max. pour PC (15 W sont consacrés au fonctionnement de ce produit)
- Prise en charge de fast role swap (chargement rapide des rôles) de PD 3.0, l'appareil connecté ne sera pas connecté lors du branchement et du débranchement de l'adaptateur PD

Environnement	
Température de service	0 °C – 45 °C
Humidité relative de service	10 % – 90 % HR (sans condensation)
Température de stockage	0 °C – 70 °C
Humidité relative de stockage	10 % – 90 % HR (sans condensation)

Contenu de la livraison

- 1 x support réglable pour ordinateur portable avec hub USB-C™ intégré, 5 ports
- 1 x guide d'installation rapide

Dimensions

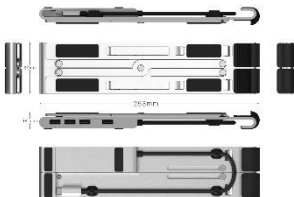

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne





**Supporto variabile per
notebook con hub USB-C™
integrato, 5 porte**



 
Guida di installazione rapida
DA-90424

Introduzione

Il supporto variabile per notebook di DIGITUS® coniuga un design ergonomico e la connettività in una pratica unità. L'angolo di inclinazione può essere facilmente regolato in 5 livelli. Il notebook può essere collegato tramite la porta USB-C™, permettendo l'accesso a tutte le interfacce USB dell'hub. Sono disponibili 4 porte USB A completamente funzionali (USB 3.2 Gen1) e una porta di alimentazione USB-C™ con Power Delivery. Un adattatore di alimentazione opzionale USB-C™, ad esempio, fornisce fino a 100 W di alimentazione di ricarica (Power Delivery) per un notebook collegato e le porte USB-A (85 W / 15 W). Sfruttate i vantaggi di un design ergonomico e della connettività in un'unica unità con il supporto per notebook DIGITUS® con hub USB integrato.


Caratteristiche

- Estende il vostro notebook con 5 interfacce USB aggiuntive + USB-C™ Power Delivery
- Supporta USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps
- Alimentazione di ricarica di tutti i collegamenti USB A: 15 W max.
- Possibilità di regolazione in base all'altezza e di impostazione di 5 diversi angoli di inclinazione (15°-36°)



- Design con avvolgimento del cavo: progettato con cavo per avvolgere il cavo quando non viene usato

 - Pieghevole



Specifiche

Connettore di ingresso/uscita	
A monte	Type-C maschio x1
A valle	USB A 5G x4 Type-C femmina (ricarica PD)
Type-C maschio x1	
<ul style="list-style-type: none"> • Collegare l'host, per la trasmissione alla velocità di max. 5 Gbps 	

USB A x4

- Compatibile con USB 3.2 Gen1 con max. 5 Gbps di trasmissione dati, compatibile con versioni precedenti
- Una porta USB-A (più lontana dalla porta Type-C) supporta max 1.5 A di ricarica a valle, 4x USB A condividono max 15W

Ricarica PD Type-C


- Supporto max 85 W di ricarica PD, max 85 W di ricarica PD per PC (15 W sono dedicati al funzionamento di questo prodotto)
- Supporta lo scambio veloce di ruoli di PD 3.0, il dispositivo collegato non verrà collegato mentre si collega e si scollega l'adattatore PD

Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 °C - 45 °C
Umidità di esercizio	da 10 a 90% umidità relativa (nessuna condensa)
Temperatura di conservazione	0 °C - 70 °C
Umidità di conservazione	da 10 a 90% umidità relativa (nessuna condensa)

Contenuto dell'imballaggio

- 1 x supporto variabile per notebook con hub USB-C™ integrato, 5 porte
- 1 x QIG

Dimensioni

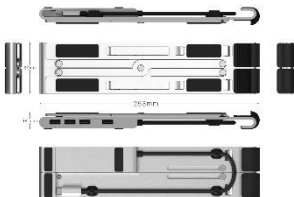

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del produttore.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germania





**Soporte variable para notebook
con hub USB-C™ integrado,
5 puertos**



Guía rápida de instalación

 
DA-90424

Introducción

El soporte regulable para notebook de DIGITUS® combina la ergonomía y la conectividad en una práctica unidad. Puede adaptar el ángulo de inclinación muy fácilmente a su estatura en 5 niveles. A través del puerto USB-C™ puede conectar su notebook; de esta manera puede acceder a todas las interfaces del hub. Se dispone de 4 puertos USB A totalmente operativos (USB 3.2 Gen1) y un puerto USB-C™ con Power Delivery. Un adaptador de potencia USB-C™ opcional suministra, por ejemplo, una corriente de carga de hasta 100 W (Power Delivery) para un notebook conectado y los puertos USB-A (85 W/15 W). Aproveche las ventajas de la ergonomía y conectividad en una unidad con el soporte para notebook DIGITUS® con hub USB integrado.


Características

- Amplía su notebook con 5 interfaces USB + USB-C™ Power Delivery
- Compatible con USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps
- Potencia de carga de todas las conexiones USB A: 15 W máx.
- Adaptable individualmente a la estatura, posibilidad de ajustar 5 ángulos de inclinación distintos (15°-36°)



- Diseño con enrollamiento del cable: diseñado para enrollar el cable cuando no se utiliza

 - Plegable



Especificaciones

Conector de entrada/salida	
Carga	1 macho Type-C
Descarga	4 USB A 5G Hembra Type-C (carga PD)
1 macho Type-C	
<ul style="list-style-type: none">• Conexión del host para una transmisión de datos de máx. 5 Gbps	

4 USB A

- Conforme a USB 3.2 Gen1 con una transmisión de datos de máx. 5 Gbps, retrocompatible con versiones anteriores
- Un USB-A (lo más alejado del puerto Type-C) soporta una descarga de máx. 1,5 A, 4 USB A comparten máx. 15 W

Type-C carga PD


- Soporta la carga PD de máx. 85 W, carga PD de máx. 85 W para PC (15 W dedicados al funcionamiento de este producto)
- Compatible con Fast Role Swap de PD 3.0; el dispositivo conectado no se conecta al enchufar y desenchufar el adaptador PD

Condiciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	de 0 °C a 45 °C
Humedad de funcionamiento	10 % – 90 % h.r. (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	de 0 °C a 70 °C
Humedad de almacenamiento	10 % – 90 % h.r. (sin condensación)

Contenido del paquete

- 1 soporte variable para notebook con hub USB-C™ integrado, 5 puertos
- 1 guía rápida de instalación

Dimensiones

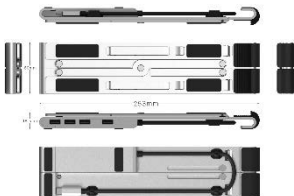

Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Alemania





**Regulowana podstawa pod
notebooka ze zintegrowaną stacją
dokującą z USB-C™, z 5 portami**



Skrócona instrukcja obsługi

 
DA-90424

Wstęp

Regulowana podstawka pod notebooka firmy DIGITUS® to urządzenie zapewniające ergonomiczne rozwiązania i łączność. Kąt nachylenia podstawki można ustawić na jednym z pięciu poziomów. Notebook można podłączyć do portu USB-C™, aby zyskać dostęp do wszystkich interfejsów USB stacji dokującej. Dostępne są 4 w pełni funkcjonalne porty USB-A (USB 3.2 1. gen.) oraz port zasilający USB-C™ z funkcją dostarczania zasilania. Opcjonalny zasilacz USB-C™ pozwala na ładowanie mocą 100 W (dostarczanie zasilania przez USB-C™) podłączonego notebooka i portów USB-A (85 W / 15 W). Wykorzystaj ergonomiczne rozwiązania i podłącz wiele urządzeń za pomocą podstawki do notebooka DIGITUS® ze zintegrowaną stacją dokującą USB.

Funkcje

- Umożliwia rozbudowę komputera przenośnego o 5 dodatkowych portów USB + port USB-C™ z funkcją dostarczania zasilania.
- Obsługa USB 3.2 1. gen. SuperSpeed (5 Gb/s)
- Moc ładowania portów USB-A: maks. 15 W
- Można indywidualnie dostosować do swojego wzrostu, a ponadto ustawić 5 różnych kątów nachylenia (15° – 36°)



- Ukryty kabel: konstrukcja zaprojektowana tak, by nieużywany kabel można było schować

- Składana



Dane techniczne

Złącza wejścia/wyjścia	
Wejście	Type-C (męskie) x1
Wyjścia	USB A 5G x4 Type-C (żeńskie, z ładowaniem)
Type-C (męskie) x1	
<ul style="list-style-type: none"> • Służy do podłączenia komputera i obsługuje transmisję danych maks. 5 Gb/s 	

USB-A x4

- Zgodne ze standardem USB 3.2 1. gen, obsługują transmisję danych maks. 5 Gb/s, zgodne z niższymi wersjami
- Jeden port USB-A (najbardziej oddalony od portu Type-C) obsługuje ładowanie prądem maks. 1,5 A, 4 porty USB-A współdzielą maks. 15 W

Ładowanie przez port Type-C


- Obsługuje ładowanie mocą maks. 85 W, maks. 85 W w przypadku komputera (15 W jest przeznaczone na zapewnienie zasilania niniejszego produktu)
- Obsługuje funkcję Fast Role Swap protokołu PD 3.0: podłączanie i odłączanie zasilacza nie spowoduje odłączenia podłączonego urządzenia

Warunki otoczenia	
Temperatura robocza	0–45°C
Wilgotność robocza	10–90% RH (bez skraplania)
Temperatura przechowywania	0–70°C
Wilgotność przechowywania	10–90% RH (bez skraplania)

Zawartość opakowania

- 1 x Regulowana podstawka pod notebooka ze zintegrowaną stacją dokującą z USB-C™, z 5 portami
- 1 x SIO

Wymiary

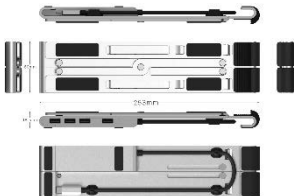

Niniejszym Assmann Electronic GmbH oświadcza, że deklaracja zgodności jest dostarczana z przesyłką. Jeżeli w przesyłce nie ma deklaracji zgodności, można się o nią zwrócić na niżej wymieniony adres producenta.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Niemcy





**Entegre 5 Bağlantı Noktalı
USB-C™ Hub'lu Değişken
Dizüstü Bilgisayar Sehpası**



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-90424

 
Tanıtım

DIGITUS®'un ayarlanabilir dizüstü bilgisayar sehпасı, ergonomik tasarımı ve bağlantıyı tek bir kullanışlı üniteye birleştirir. Eğim açısını boynunuza göre 5 seviyede kolayca ayarlayabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarınız USB-C™ bağlantı noktası üzerinden bağlanarak, hub'ın tüm USB arayüzlerine erişmenizi sağlar. 4 adet tamamen işlevsel USB A bağlantı noktası (USB 3.2 Gen1) ve Güç Beslemeli bir USB-C™ gücü mevcuttur. İsteğe bağlı bir USB-C™ güç adaptörü, örneğin, bağlı bir dizüstü bilgisayar ve USB-A bağlantı noktaları (85 W/ 15 W) için 100 W'a kadar şarj gücü (Güç Beslemesi) sunar. DIGITUS® dizüstü bilgisayar sehпасı ve entegre USB hub ile ergonomik tasarım ve bağlantının avantajlarını tek bir üniteye kullanın.

Özellikler

- Dizüstü bilgisayarınıza 5 ek USB arayüzü + USB-C™ Güç Beslemesi ile ek özellikler katar
- USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps'yi destekler
- Tüm USB A bağlantılarının şarj gücü: Maks. 15 W
- Boyunuza göre kişisel olarak ayarlanabilir, 5 farklı eğim açısına (15° - 36°) ayarlanabilir



- Kablo sarılı tasarım: Kullanılmadığında kabloyu sarmak için sarım kablosu ile tasarlanmıştır
- Katlanır



Teknik Özellikler

Giriş / Çıkış Konektörü	
Yukarı yönlü	Type-C Erkek x1
Aşağı yönlü	USB A 5G x4 Type-C Dişi (PD şarjı)
Type-C Erkek x1	
• Maks. 5 Gbps veri aktarımı için ana bilgisayarı bağlayın	

USB A x4

- Maksimum 5 Gbps veri aktarımına sahip USB 3.2 Gen1 ile uyumludur, daha düşük sürümlerle aşağı yönlü uyumludur
- Bir USB-A (Type-C bağlantı noktasından en uzak) maks. 1,5 A aşağı yönlü şarjı destekler, maks. 15W 4x USB A paylaşımı

Type-C PD şarjı


- PC için maksimum 85 W PD şarjı, maksimum 85 W PD şarj desteği (15 W, bu ürünün çalışmasına ayrılmıştır)
- PD 3.0'ın hızlı rol değiştirmesini destekler, bağlı cihaz PD Adaptörünü takıp çıkarırken bağlanmaz

Ortam	
Çalışma Sıcaklığı	0 °C – 45 °C
Çalışma Nemi	%10 ila %90 bağıl nem (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı	0 °C – 70 °C
Depolama Nemi	%10 ila %90 bağıl nem (yoğuşmasız)

Paket İçeriği

- 1 x Entegre 5 Bağlantı Noktalı USB-C™ Hub'lu Değişken Dizüstü Bilgisayar Sehpası
- 1 x QIG

Boyutlar

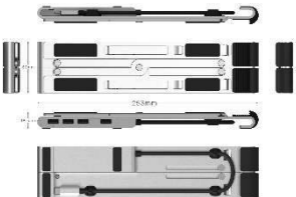

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

