



Adaptateur Graphique USB Type-C vers DVI



Guide d'installation rapide

DA-70829

Cher Client

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant de connecter, utiliser ou de faire fonctionner ce produit. Veuillez conserver ce manuel pour toute consultation ultérieure.

1. Introduction

Le DIGITUS® Adaptateur Graphique USB-C™ vers DVI permet d'étendre votre poste de travail avec un écran, un téléviseur ou un projecteur supplémentaire via l'interface USB-C. Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 adaptateurs graphiques simultanément sur le PC et ajouter ou retirer un écran sans avoir à redémarrer le système.

De plus, cet adaptateur prend en charge une résolution allant jusqu'à 1920 x 1080, le streaming vidéo jusqu'à 1080p et plusieurs modes d'affichage tels que l'affichage principal/étendu et la mise en miroir.

L'adaptateur USB-C™ vers DVI se distingue grâce à son élégant boîtier noir et à l'absence d'installation supplémentaire de cartes graphiques. Dès que le pilote est installé, l'écran connecté via USB-C est immédiatement activé. L'alimentation est assurée par l'USB-C, ce qui signifie qu'aucun adaptateur secteur externe supplémentaire n'est nécessaire.

1.1 Fonctionnalités principales

- L'adaptateur est compatible avec : MacBook®, 2018 iPad Pro®, Chromebook™ ou les ordinateurs portables Dell XPS™
- Résolution vidéo Full HD jusqu'à 1080p
- Prise en charge de plusieurs modes d'affichage : Affichage principal/étendu, mise en miroir
- Ajouter ou retirer un écran sans redémarrer le système
- Jusqu'à 2 adaptateurs graphiques peuvent être utilisés simultanément
- Reprise automatique à partir du mode sommeil ou du mode veille

1.2 Contenu de la livraison

- 1 x adaptateur graphique USB Type-C vers DVI
- 1 x guide d'installation rapide




1.3 Caractéristiques techniques

Port d'entrée	1 x mâle USB-C
Port de sortie	1 x DVI femelle
Fréquence de rafraîchissement :	50/60 Hz
Bande passante de l'amplificateur vidéo	Jusqu'à 2,25 Gbit/s / 225 MHz
Poids	28,8 g
Dimensions (L x l x H)	45 x 42 x 15
Résolutions (HDTV)	480i, 480p, 720p jusqu'à 1080p
Garantie limitée	1 an
Alimentation électrique	Alimentation par bus USB
Certifications :	FCC, CE
Environnement	Température de service : 0 à 45°C
	Humidité relative de service : 10 à 85% HR (sans condensation)
	Température de stockage : -10°C à +70°C
	Humidité relative de stockage : 5 à 90 % HR (sans condensation)

1.4 Fonctionnement

1. Connectez le port USB-C du produit au Macbook®
2. Connectez la sortie DVI du produit à la HDTV

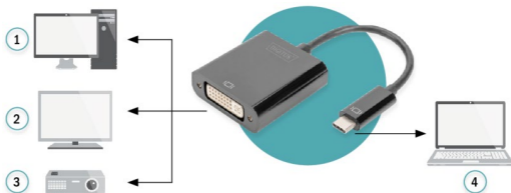

1 PC

2 Écran / TV

3 Projecteur

4 Ordinateur portable

ASSMANN Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Allemagne

