

## MICON 5, plongeur-rehausseur éclairage de bague, D 20,7 mm



### Domaines d'application/principaux

- Mesurer – Commander – Réguler
- Construction de machines et installations
- Industrie automobile
- Construction de signaux
- Construction automobile
- Appareils de commande manuels

### Description

Le large choix de pistons standard de différentes formes et couleurs garantit une gamme polyvalente d'applications pour la sonde à faible course MICON 5.

Le piston standard non illuminé est déjà inclus dans la livraison pour l'illumination de l'anneau.

### Données techniques

#### ➤ Généralités

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| éclairable               | oui        |
| Unité de conditionnement | 100 pièces |
| Poids net                | 1,9 g      |
| Commande MOQ             | 100 pièces |
| Conforme à RoHS          | oui        |
| Conforme à REACH         | oui        |

#### Liens directs


- [eCatalog RAFI](#)

#### ➤ Cote de montage


|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Cote extérieure longueur | 10,8 mm |
| Cote extérieure largeur  | 20,7 mm |
| Cote extérieure hauteur  | 20,7 mm |

## Schémas

### Schémas des cotes

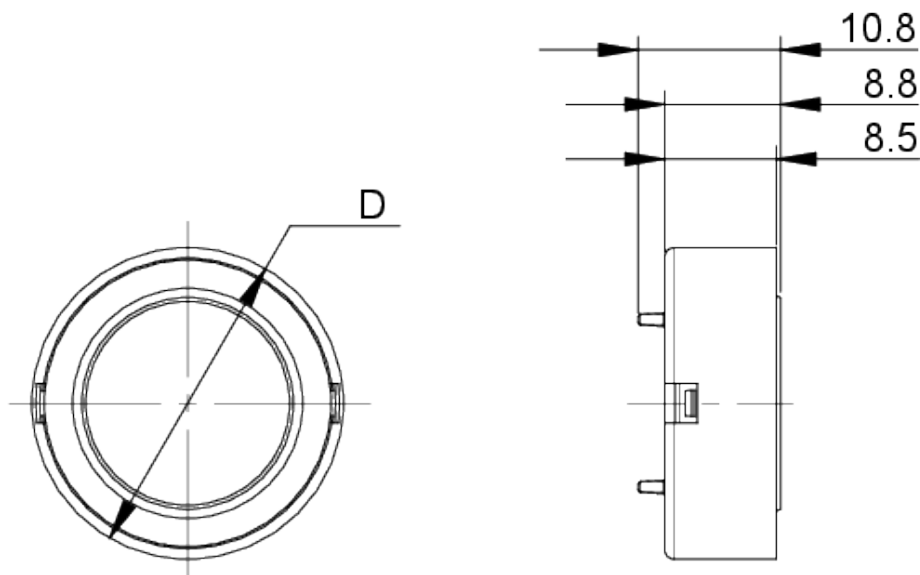

### Dessin du système

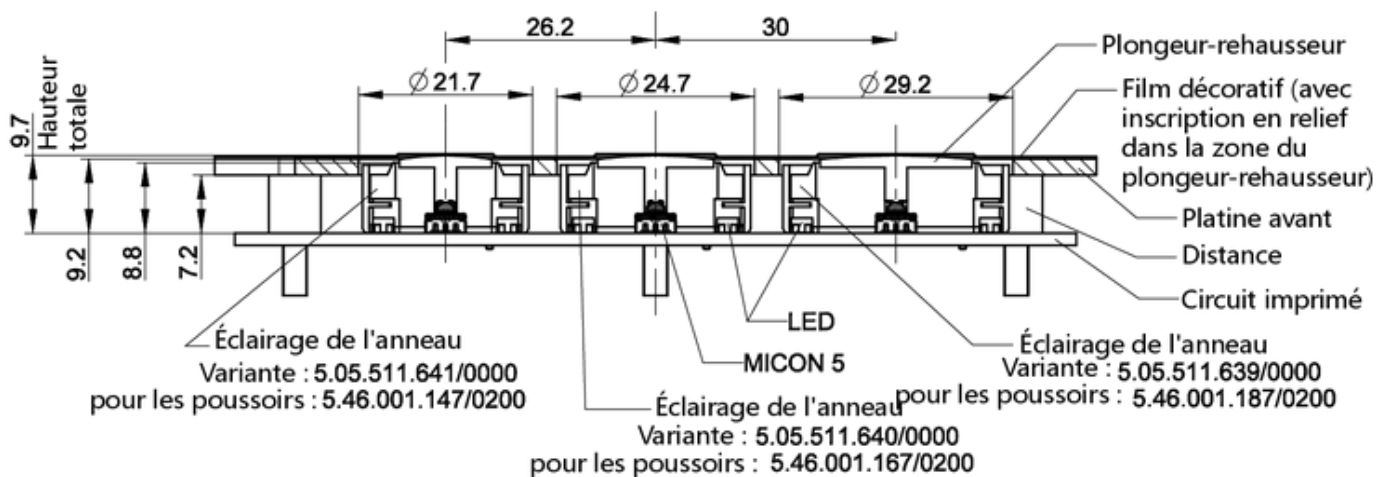

## Dessin de circuits imprimés

