

RACON, plongeur-rehausseur carré, 14mm, L 2 mm



Domaines d'application/principaux

- > Mesurer – Commander – Réguler
- > Construction de machines et installations
- > Industrie automobile
- > Construction de signaux
- > Construction automobile
- > Appareils de commande manuels

Description

Le large choix de pistons standard de différentes formes et couleurs garantit une gamme polyvalente d'applications pour la sonde à faible course RACON.

Données techniques

> Généralités

Couleur	blanc
Forme du bord	carré
éclairable	non
Unité de conditionnement	500 pièces
Poids net	0,4 g
Commande MOQ	2 500 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui
Matériau des composants	Plastique

Liens directs


- > eCatalog RAFI

> Cote de montage

Cote extérieure longueur	5,85 mm
Cote extérieure largeur	14 mm
Cote extérieure hauteur	14 mm
Longueur du plongeur L	2 mm
Hauteur du support A	4,9 mm
Hauteur totale GH	6,9 mm

Schémas

Schémas des cotes

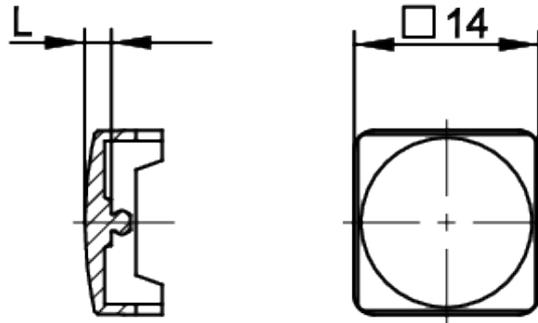

Dessin du système

