



TOOLCRAFT

Mode d'emploi

Chevalet réglable (590 kg)

N° de commande 3437210



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Ce produit est un chevalet réglable pouvant se plier pour faciliter le rangement et le transport.

Important :

Ne surchargez pas le produit. La capacité maximale est de 590 kg.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit. Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez ce dernier dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Produit
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Informations générales

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou tout autre personnel technique.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez le produit à l'abri des températures extrêmes, des chocs violents, des gaz inflammables, de la vapeur et des solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Produit


- Ne surpassez jamais la capacité de charge maximale.
- Utilisez le produit uniquement sur un sol ferme, sec, solide et plat.
- Ne placez aucune charge sur le produit qui déborde latéralement.
- N'utilisez pas ce tréteau polyvalent comme tréteau d'échafaudage.
- Vérifiez que tous les dispositifs de fixation et/ou de réglage sont correctement mis en place.
- Si le dispositif de fixation ou de réglage est endommagé ou si des soudures sont endommagées, n'utilisez pas ce produit.
- Lorsque vous déplacez le produit, utilisez toujours une technique de levage appropriée pour éviter toute blessure corporelle.
- Assurez-vous que la zone de travail soit suffisamment éclairée pendant l'utilisation du produit.
- Toutes les charges doivent être réparties uniformément sur le rail supérieur.
- Assurez-vous que les 4 pieds sont bien en contact avec le sol. Le produit doit être positionné à l'horizontale et bien droit afin d'éviter la chute des charges qui y sont placées.
- N'empilez jamais le produit pour obtenir une hauteur supplémentaire.
- Ne montez pas sur le produit. N'utilisez jamais le produit comme escabeau ou plateforme d'appui.
- Lorsque toutes les charges sont réparties uniformément sur le rail supérieur, le poids qui peut être appliqué à deux chevalets identiques est le double de la capacité de charge maximale d'un chevalet.

6 Configuration




Assurez-vous que toutes les pièces sont entièrement déployées et verrouillées en place avant d'appliquer toute charge.

1

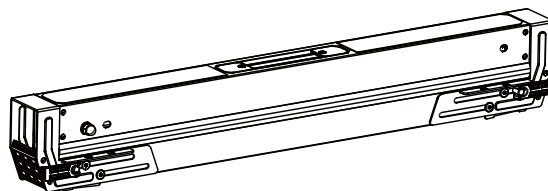


1. Voici le produit en position pliée.

2

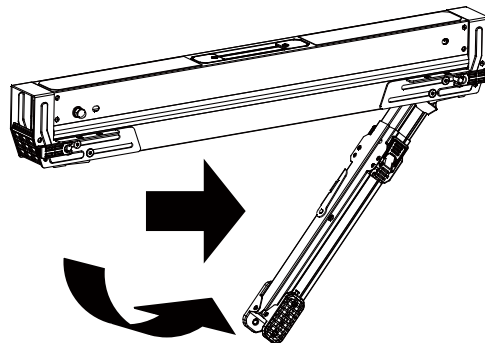


2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage à l'endroit où il est indiqué [OPEN 1st] et tirez les pieds vers le bas jusqu'à ce qu'ils se déploient entièrement.

3

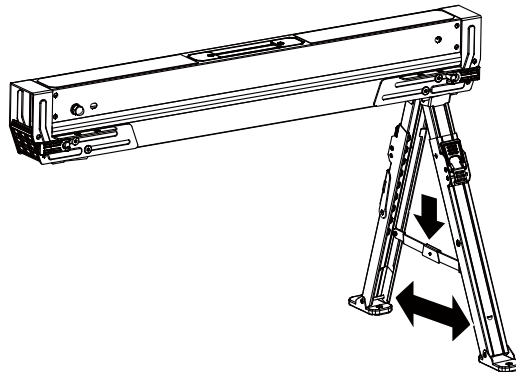


3. Séparez les pieds et poussez la barre transversale vers le bas.

4

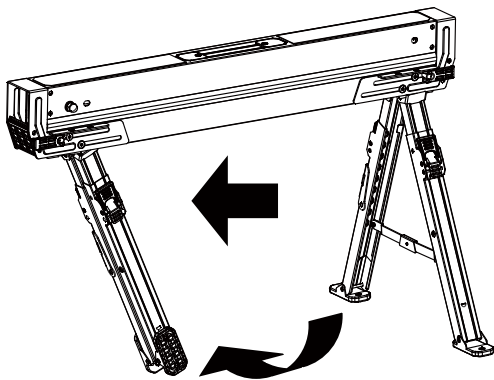

4. Appuyez sur le bouton de déverrouillage à l'endroit où il est indiqué [CLOSE 1st] et dépliez les pieds jusqu'à ce qu'ils soient complètement dépliés.

5

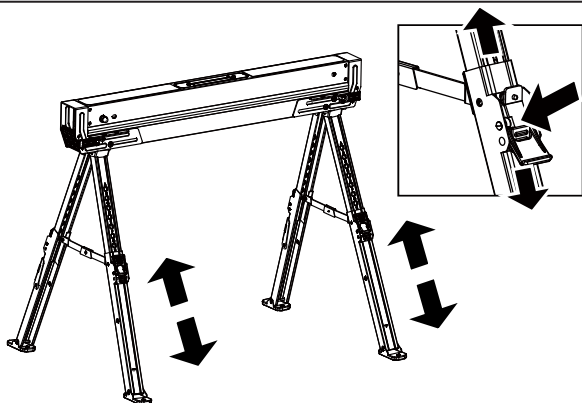


5. Ajuster les pieds :

- Étendre : Tirez la jambe vers le bas jusqu'à ce que le loquet soit dans la position souhaitée.
- Rétracter : Appuyez sur le bouton de verrouillage, tirez légèrement le pied vers le bas, puis poussez-le vers le haut.

Remarque :


Les pieds peuvent être réglés par paliers de 2,54 cm.

6

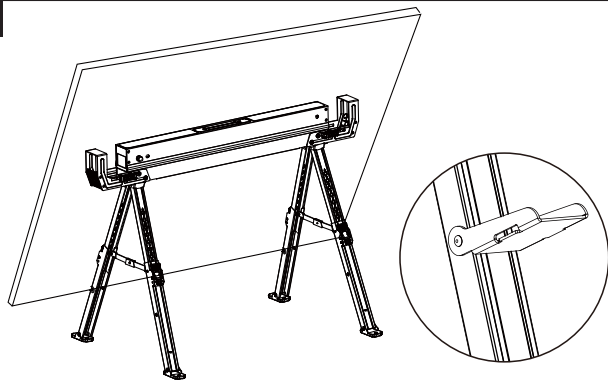

6. Dépliez les tiges de support pour soutenir une plaque à découper.

7

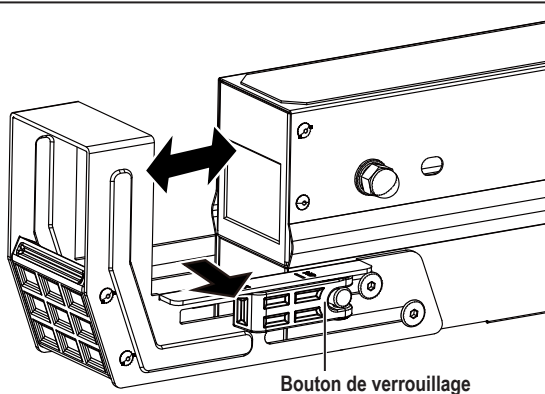


7. Ouvrez le bouton de verrouillage et réglez le support latéral à la largeur souhaitée.
8. Serrez le bouton de verrouillage une fois que la poutre est en place.

Remarque :

Le support latéral peut être réglé entre 0 mm et 90 mm pour s'adapter à différentes poutres.

8

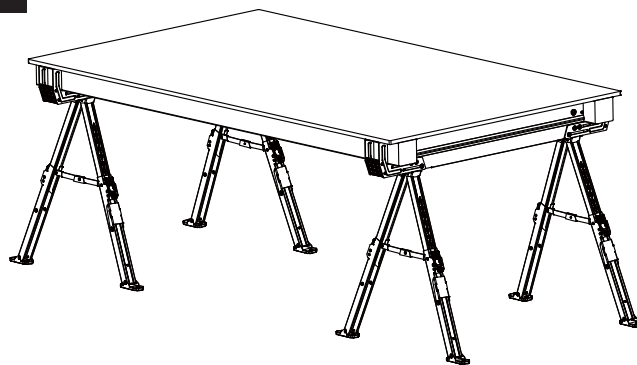

9. Lorsqu'elle est associée à une deuxième unité, une table de travail peut supporter jusqu'à deux fois la capacité de charge d'un chevalet simple.

7 Fermer le produit

- Pour fermer le produit, répétez les étapes 8 à 2, mais dans l'ordre inverse. Fermez d'abord le pied [CLOSE 1st], puis le pied [OPEN 1st].
- Assurez-vous que la goupille de verrouillage s'engage afin de maintenir les pieds en position repliée.

8 Nettoyage et entretien

Important :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de solutions à base d'alcool ou tout autre solvant chimique. Ils peuvent endommager le boîtier et provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux. Humidifiez légèrement le chiffon si nécessaire.

9 Caractéristiques techniques

Capacité de charge	590 kg max.
Plage de hauteur	61,8 à 82 cm
Support latéral	0 – 90 mm
Matériau.....	Acier, plastique
Dimensions (L x L x H)	Ouvert : 115,7 x 68,7 x 82 cm
	Plié : 98 x 9,5 x 14,5 cm
Poids.....	9,75 kg