



TOOLCRAFT

Mode d'emploi

Étau d'établi

N° de commande 3466246 (Modèle n° : 101271)

N° de commande 3466244 (Modèle n° : 101272)

N° de commande 3473236 (Modèle n° : 101273)



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est un étau d'établi en acier au carbone.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Étau
- 2 écrous moletés noirs
- 3 poignées à levier
- Clé en L
- 3 Vis
- Mode d'emploi
- 3 écrous hexagonaux

4 Description des symboles



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.


5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Produit

- N'utilisez pas l'étau comme presse et évitez d'appliquer une force excessive sur la poignée du levier (par exemple avec un marteau ou un maillet).
- N'utilisez jamais de tuyaux ou de rallonges pour augmenter l'effet de levier sur la poignée à levier.
- Évitez de frapper l'étau, sauf sur la surface désignée de l'enclume.
- Ne dépassez pas la force de serrage maximale. Voir la section « Caractéristiques techniques ».

6 Aperçu du produit

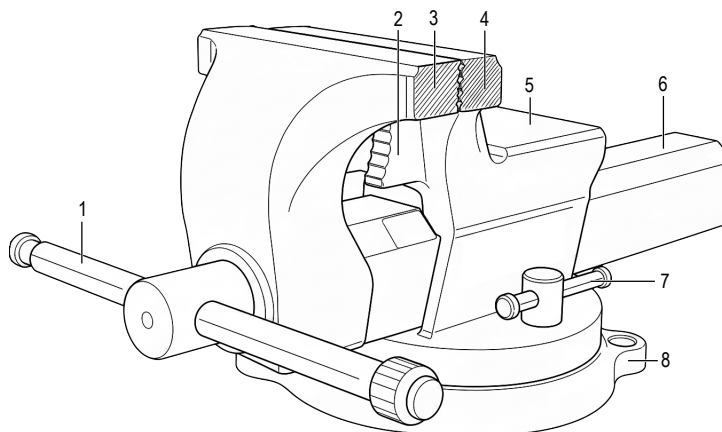

- | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------------------|
| 1 | Poignée | 2 | Mâchoire pour tuyau |
| 3 | Mâchoire mobile | 4 | mâchoire fixe |
| 5 | Enclume | 6 | Glissière avec butée de sécurité |
| 7 | Verrou pivotant | 8 | point d'ancrage de base |

7 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

8 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)


L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

9 Caractéristiques techniques

Données	N° de commande : 3466246	N° de commande : 3466244	N° de commande : 3473236
Matière	Acier au carbone	Acier au carbone	Acier au carbone
Longueur de la poignée	200 mm	250 mm	250 mm
Surface de l'enclume	57 x 50 mm	75 x 70 mm	86 x 78 mm
Profondeur de la gorge	56 mm	72 mm	86 mm
Largeur de mâchoire	100 mm	125 mm	150 mm
Écartement des mâchoires fermées	0,12 mm	0,15 mm	0,18 mm
Plage de serrage (max.)	125 mm	150 mm	190 mm
Force de serrage (max.)	20000 N	25000 N	30000 N
Dimensions (l x l x h)	28 x 11 x 11,5 cm	37,5 x 14,5 x 14,5 cm	40 x 15,5 x 16 cm
Poids	5,0 kg	10,8 kg	14,0 kg

Plaque de base

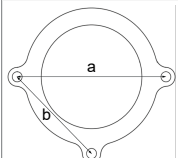	N° de commande : 3466246	N° de commande : 3466244	N° de commande : 3473236
	a : 136 mm b : 96 mm Trou de montage : (ø) 11 mm	a : 175 mm b : 123 mm Trou de montage : (ø) 13 mm	a : 188 mm b : 133 mm Trou de montage : (ø) 13 mm

