


FT-162 LED

Lampe d'éclairage INTÉRIEUR

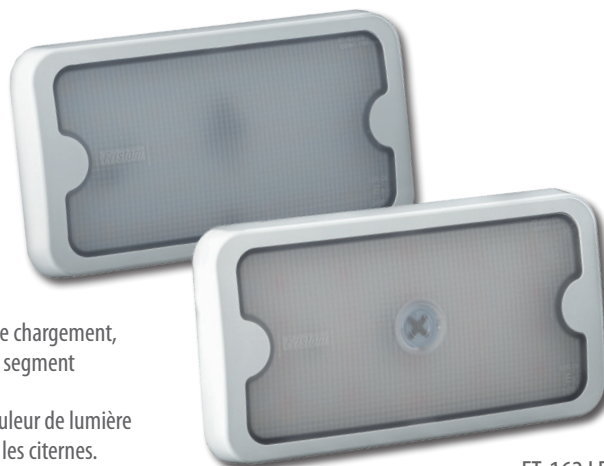

FT-162 LED ECO, FT-162 LED MS



FT-162 LED TS

La lampe LED d'éclairage intérieur est particulièrement utilisée pour l'éclairage des caisses de chargement, des remorques destinées au transport d'animaux (par ex. chevaux), mais également dans le segment des caravanes et véhicules de camping.

Les principaux atouts de cette série de produits sont un flux lumineux très élevé avec une couleur de lumière naturelle, une installation facile ainsi que la certification **ADR**, qui permet leur montage sur les citernes.

Les produits sont disponibles en trois versions adaptées à différents besoins:

FT-162 LED ECO – version de base de la série, sans capteur ni interrupteur, offrant un flux lumineux constant de **1000 lumens**.

FT-162 LED TS – version équipée d'un interrupteur tactile permettant de basculer le flux lumineux entre **4 programmes (1000 lm / 460 lm / 70 lm / lumière d'ambiance rouge)**. En maintenant l'interrupteur pendant 2 secondes, la lampe s'éteint. Un nouveau contact relance la lampe sur le dernier programme utilisé.

FT-162 LED MS – version avec une solution innovante : un détecteur de mouvement à micro-ondes. Le capteur, très sensible, déclenche automatiquement et temporairement l'éclairage lorsqu'il détecte le mouvement d'une personne ou d'un objet dans une zone définie. Le flux lumineux est de **800 lumens**.

PARAMÈTRES LUMINEUX ET ÉLECTRIQUES:

FT-162 LED ECO

- Consommation de courant: **12V/24V = 0,9A/0,45A**
- Puissance absorbée (puissance nominale): **12V/24V = 11 W**

FT-162 LED TS

Niveau de luminosité maximal:

- Consommation de courant: **12V/24V = 0,9A/0,45A**
- Puissance absorbée (puissance nominale): **12V/24V = 11 W**

Niveau de luminosité moyen:

- Consommation de courant: **12V/24V = 0,4A/0,2A**
- Puissance absorbée (puissance nominale): **12V/24V = 5 W**

Niveau de luminosité faible:

- Consommation de courant: **12V/24V = 0,1A/0,05A**
- Puissance absorbée (puissance nominale): **12V/24V = 1,2 W**

Lumière rouge:

- Consommation de courant: **12V/24V = 0,2A/0,1A**
- Puissance absorbée (puissance nominale): **12V/24V = 2,4 W**

FT-162 LED MS


- Consommation de courant: **12V/24V = 0,9A/0,45A**
- Puissance absorbée (puissance nominale): **12V/24V = 11 W**

lumière d'ambiance rouge



FT-162 LED TS

allumée

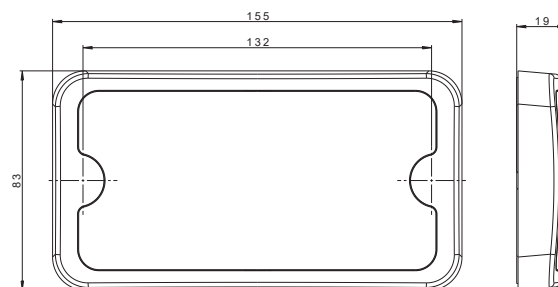

FT-162 LED TS ADR	Lampe LED d'éclairage intérieur avec interrupteur, 4 niveaux d'éclairage 1000 lm / 460 lm / 70 lm / ambiance rouge, 12-36V, rectangulaire, câble 0,15 m.
FT-162 LED ECO ADR	Lampe LED d'éclairage intérieur 12-36V, rectangulaire, câble 0,15 m, flux lumineux 1000 lm.
FT-162 LED MS ADR	Lampe LED d'éclairage intérieur avec détecteur de mouvement, 12-36V, rectangulaire, câble 0,15 m, flux lumineux 800 lm.