


**Ø 4 mm-Messzubehör
Sets**

**Ø 4 mm Test Accessories
Sets**

**Accessoires de mesure Ø 4 mm
Lots**

E4S-280

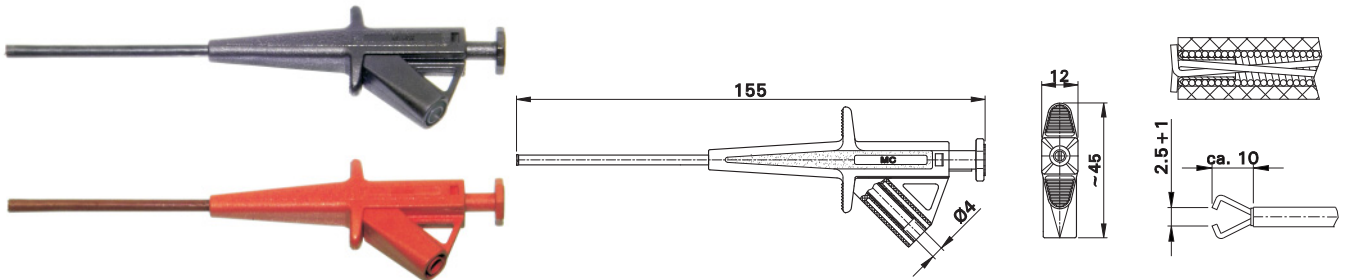

Messzubehör-Set, bestehend aus:

2 aufsteckbare Abgreifer mit Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silicon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Test accessories set, consisting of:

2 push-on test clips with flexible shaft and spring wire grabber (stainless steel) for a good contact to pins and wires in inaccessible places. Especially suitable for measuring voltages. The shaft is Silicone insulated and guarantees good heat resistance and flexibility even at low temperatures. Ø 4 mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Lot de mesure, composé de :

2 grippe-fils à fils élastiques auto-serrants en acier spécial, enfichables, permettant de saisir des broches et des fils difficilement accessibles (en retrait). Particulièrement adapté à des mesures de tension. Les fils sont guidés dans un fourreau en silicone, qui offre une excellente résistance à la chaleur et une bonne souplesse, même à de faibles températures. Equipé, dans la zone de préhension d'une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée		Farben Colours Couleurs
---------------------	-------------------------------------	---	--	-------------------------------

E4S-280	99.00091	1000 V, CAT III / max. 4 A		schwarz / rot black / red noir / rouge
----------------	-----------------	----------------------------	--	--