



Bedienungsanleitung

Einstechfühler
120745
(0600 1004-10)

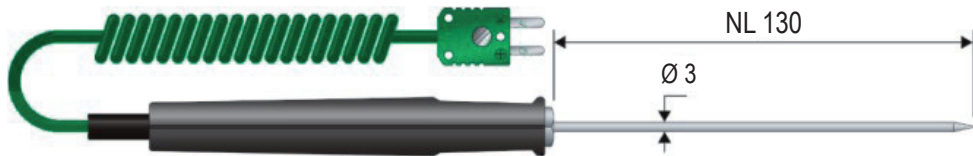

1. Einstechfühler mit Miniaturstecker NiCr-Ni, Typ K, am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Einstechfühlers -50 °C bis +400 °C

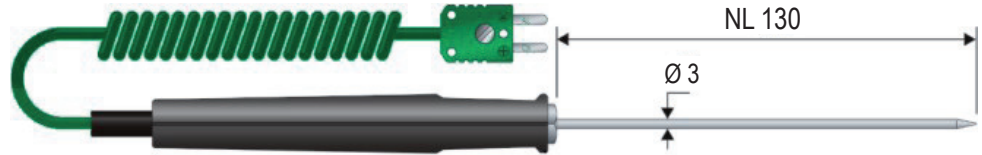

Operating Instruction

Penetration Probe
120745
(0600 1004-10)

1. Plug in the Penetration Probe with Miniature Plug NiCr-Ni, Type K, into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Penetration Probe -50 °C...+400 °C
(-58 °F...+752 °F)

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | D-78166 Donaueschingen
Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 | info@bb-sensors.com | bb-sensors.com