



Bedienungsanleitung

Oberflächenfühler
120746
(0600 1001-10)

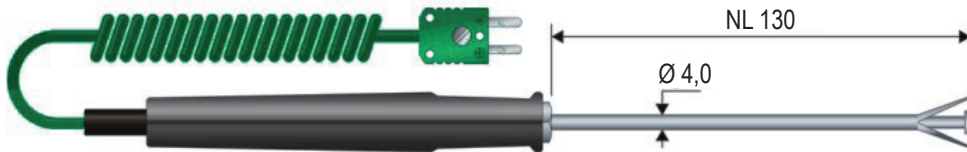

1. Oberflächenfühler mit Miniaturstecker NiCr-Ni, Typ K, am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Oberflächenfühlers -50°C bis $+650^{\circ}\text{C}$

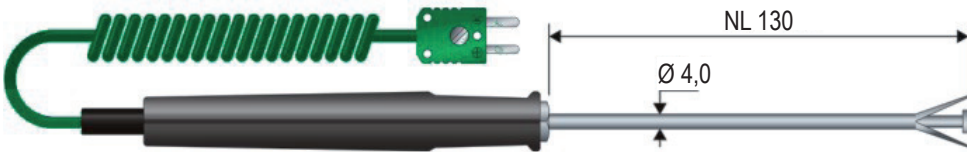

Operating Instruction

Surface Probe
120746
(0600 1001-10)

1. Plug in the Surface Probe with Miniature Plug NiCr-Ni, Type K, into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Surface Probe $-50^{\circ}\text{C} \dots +650^{\circ}\text{C}$
($-58^{\circ}\text{F} \dots +1200^{\circ}\text{F}$)

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | D-78166 Donaueschingen
Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 | info@bb-sensors.com | bb-sensors.com