



Bedienungsanleitung

Mantelthermoelement
120756
(0600 1030-10)

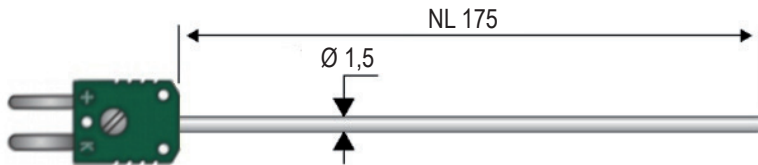

1. Thermoelement NiCr-Ni, Typ K, mit Miniaturstecker (gelb oder grün) am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Mantelthermoelements -50°C bis +1000°C

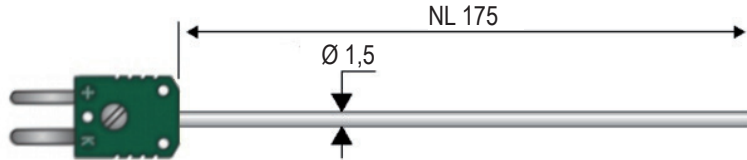

1. Plug in the Thermocouple NiCr-Ni, Type K with Miniature Plug (yellow or green) into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Mineral Insulated Thermocouple $-50^{\circ}\text{C} \dots +1000^{\circ}\text{C}$
($-58^{\circ}\text{F} \dots +1832^{\circ}\text{F}$)

Operating Instruction

Mineral Insulated Thermocouple
120756
(0600 1030-10)