


Bedienungsanleitung


Thermoelement
120775
(0644 1402-30)

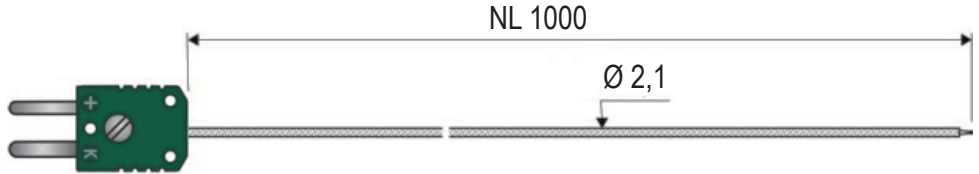

1. Thermoelement NiCr-Ni, Typ K, mit Miniaturstecker (gelb oder grün) am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Einstechfühlers -50°C bis +400°C

Operating Instruction

Thermocouple
120775
(0644 1402-30)

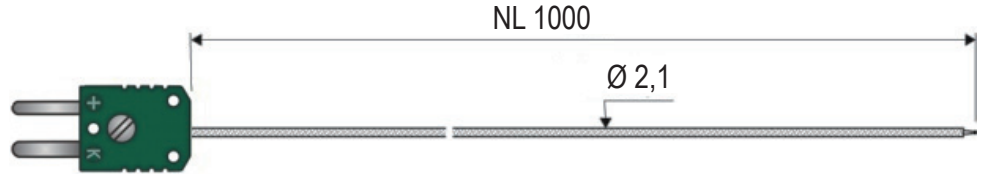

1. Plug in the Thermocouple NiCr-Ni, Type K with Miniature Plug (yellow or green) into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Penetration Probe -50°C...+400°C
(-58°F...+752°F)