



Bedienungsanleitung

Folienfühler NiCr-Ni
selbstklebend
0644 1401-09

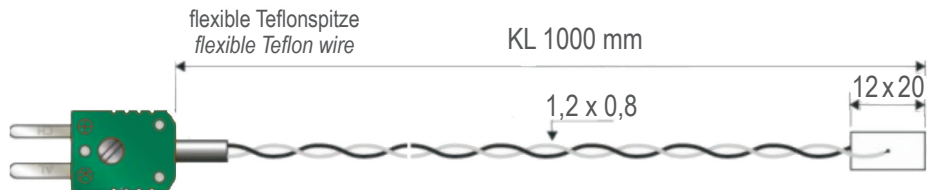

1. Folienfühler mit Miniaturstecker NiCr-Ni, Typ K, am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Fühlerspitze auf Messobjekt aufkleben.
3. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
4. Messbereich des Folienfühler -0 °C bis +250 °C

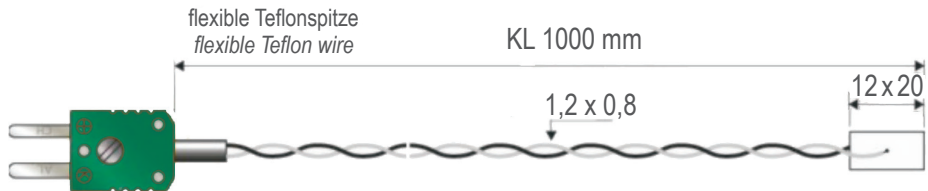

1. Plug in the Foil Probe with Miniature Plug NiCr-Ni, Type K, into the destined socket at the measurement device.
2. Apply probe on measuring object.
3. Read out the measured value of the measurement device.
4. Measuring range of Foil Probe -0 °C...+250 °C
(32 °F...+482 °F)

Operating Instruction

Foil Probe NiCr-Ni
self-adhesive
0644 1401-09