


**Ø 4 mm-Messleitungen mit stapelbaren Steckern**

**Ø 4 mm Test Leads with Stackable Plugs**

**Cordons de mesure Ø 4 mm à reprise arrière**

**XZG410**

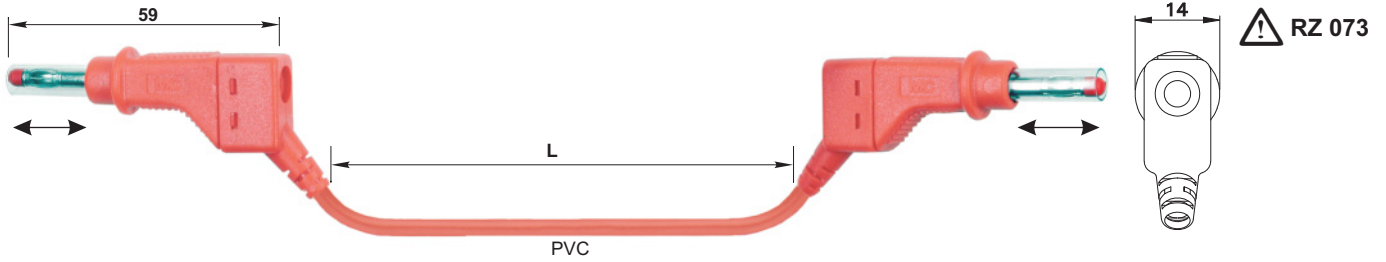

Hoch flexible Messleitungen mit PVC-Isolierung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

Highly flexible test leads with insulation in PVC especially suitable for connecting electrical apparatus not (yet) equipped with safety sockets. With stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends with protective collar and retractable sleeve to prevent accidental touching.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC, destinés à être utilisés exclusivement avec des appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité ! Equipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à garde de protection et à reprise arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble	Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

<b>XZG410</b>	<b>66.9405-</b> <input type="text"/> *	600 V, CAT II / 19 A	1,0 mm <sup>2</sup>	Ni PVC CE	<table border="1"> <tr> <td>050</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td></td> </tr> </table>	050	100	150	20	21	22	23	24	200			25	26	27	28	
050	100	150	20	21	22	23	24														
200			25	26	27	28															