


Abgreif-/ Krokodilklemmen / Crocodile clips

AGF 30

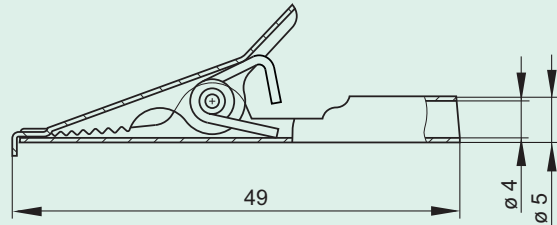

Produktbeschreibung	Product description		
Beschreibung	Description	Abgreifklemme aus Edelstahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feinste und starke Drähte klemmen. 4 mm Buchsensteckanschluss. Kontaktteil rost- und säurebeständig, sowie unmagnetisch. Max. Bolzendurchmesser 10 mm.	Stainless steel alligator clip. The special shape allows clamping of both extremely fine and thick wires. Maximum bolt diameter 10 mm. 4 mm diameter socket connection. Contact component rust-proof, acid-proof and non-magnetic.
Typ	Type	AGF 30	AGF 30
Klemmbereich	Clamping range	10 mm	10 mm
Gehäusefarbe / Artikel-Nr.	Housing color / article-no.	930 122-000	
Zeichnung	Drawing		
Technische Daten	Technical data		
Kontaktart	Type of contact	Klemme	clamp
Anschlußart	Type of termination	ungefederte Buchse Ø 4 mm	unsprung socket Ø 4 mm
Bemessungsspannung	Rated voltage	30 VAC / 60 VDC	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	Measurement cat. acc. to IEC61010	CAT I	CAT I
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	Rated current (consider derating curve)	4 A	4 A
Durchgangswiderstand	Contact resistance	15 mOhm	15 mOhm
Werkstoff	Material		
Kontaktmaterial	Contact material	Edelstahl	stainless steel
Kontaktflächenmaterial	Contact surface material		
Gehäusematerial	Housing material		
Umgebungsbedingungen	Environmental conditions		
Temperaturbereich	Temperature range	-25°C bis +100°C	-25°C to +100°C
Brennbarkeitsklassen	Inflammability class		
Gehäuse (Grundmaterial)	Housing (basic material)		