
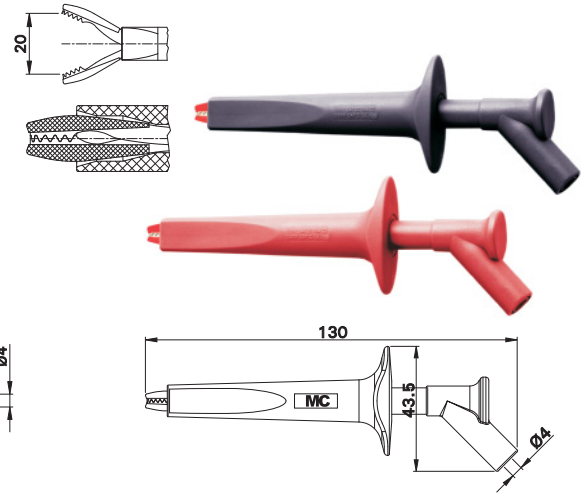


**Ø 4 mm-Messzubehör  
Messleitungssets**

**Ø 4 mm Test Accessories  
Test Lead Sets**

**Accessoires de mesure Ø 4 mm  
Lots : Cordons et accessoires**

**SET – CAT IV**

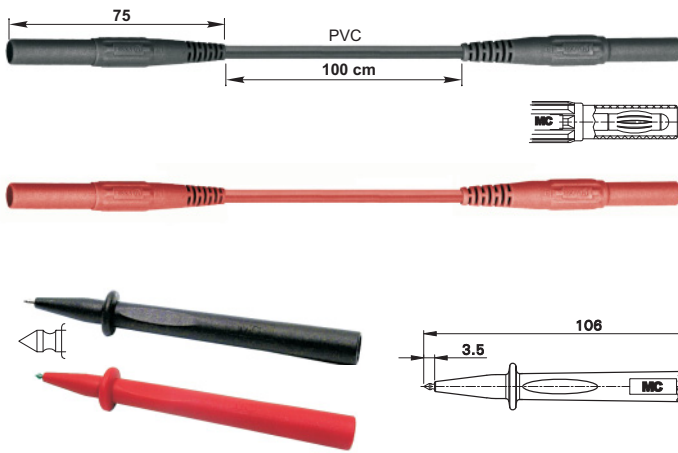

Messleitungsset (1000 V, CAT IV), bestehend aus:

- 2 Ø 4 mm-Messleitungen (schwarz/rot), 2,5 mm<sup>2</sup>, 1 m, PVC-isoliert, 32 A
- 2 aufsteckbare Prüfspitzen (schwarz/rot) mit Ø 2 mm-Edelstahlspitze, 1 A
- 2 aufsteckbare Abgreifer (schwarz/rot) mit kräftigen Klauen, 20 A

Test lead set (1000 V, CAT IV), consisting of:

- 2 Ø 4 mm test leads (black/red), 2,5 mm<sup>2</sup>, 1 m, PVC insulated, 32 A
- 2 push-on test probes (black/red) with Ø 2 mm stainless steel tip, 1 A
- 2 push-on test clips (black/red) with strong jaws, 20 A

Lot de mesure (1000 V, CAT IV), composé de :

- 2 cordons de mesure Ø 4 mm (noir/rouge), 2,5 mm<sup>2</sup>, 1 m, à isolation PVC, 32 A
- 2 pointes de touche enfichables (noir/rouge), munies d'une pointe Ø 2 mm en acier spécial, 1 A
- 2 grippe-fils enfichables (noir/rouge) à mâchoires robustes, 20 A

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée	Farben Colours Couleurs
---------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------

SET – CAT IV

9410494500

1000 V, CAT IV



schwarz / rot  
black / red  
noir / rouge