
 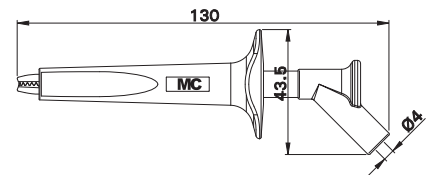
 


**Ø 4 mm-Messzubehör
Messleitungssets**

**Ø 4 mm Test Accessories
Test Lead Sets**

**Accessoires de mesure Ø 4 mm
Lots : Cordons et accessoires**

SET – CAT IV



Messleitungsset (1000 V, CAT IV), bestehend aus:

- Ø 4 mm-Sicherungs-Messleitung (rot), 1,0 mm², 1 m, PVC-isoliert, max. 8 A
- Ø 4 mm-Messleitung (schwarz), 2,5 mm², 1 m, PVC-isoliert, 32 A
- 2 aufsteckbare Prüfspitzen (schwarz/rot) mit Ø 2 mm-Edelstahlspitze, 1 A
- 2 aufsteckbare Abgreifer (schwarz/rot) mit kräftigen Klauen, 20 A
- Hochleistungssicherung 6,3 x 32 mm, Typ DMI-1,6A

Test lead set (1000 V, CAT IV), consisting of:

- Ø 4 mm fused test lead (red), 1,0 mm², 1 m, PVC insulated, max. 8 A
- Ø 4 mm test lead (black), 2,5 mm², 1 m, PVC insulated, 32 A
- 2 push-on test probes (black/red) with Ø 2 mm stainless steel tip, 1 A
- 2 push-on test clips (black/red) with strong jaws, 20 A
- High power fuse 6.3 x 32 mm, type DMI-1,6A

Lot de mesure (1000 V, CAT IV), composé de :

- Cordon de mesure Ø 4 mm à fusible (rouge), 1,0 mm², 1 m, à isolation PVC, max. 8 A
- Cordon de mesure Ø 4 mm (noir), 2,5 mm², 1 m, à isolation PVC, 32 A
- 2 pointes de touche enfichables (noir/rouge), munies d'une pointe Ø 2 mm en acier spécial, 1 A
- 2 griffe-fils enfichables (noir/rouge) à mâchoires robustes, 20 A
- Fusible HPC 6,3 x 32 mm, type DMI-1,6A

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée		Farben Colours Couleurs
---------------------	-------------------------------------	---	--	-------------------------------

SET – CAT IV	noch nicht festgelegt	1000 V, CAT IV	CE	schwarz / rot black / red noir / rouge
---------------------	------------------------------	----------------	-----------	--