


021
rauben mit Flansch,
e

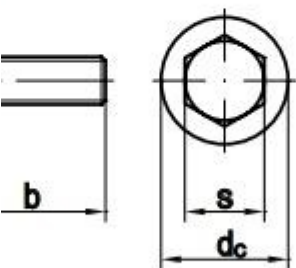

mm
mm
mm

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
$k_{\text{EN/DIN}}$	5,8/5,4	6,6/6,6	8,1/8,1	10,4/9,2	11,8/11,5
$s_{\text{EN/DIN}}$	8/8	10/10	13/13	16/15	18/16
d_c	11,58	14,2	18	22,3	26,6
b^1	16	18	22	26	30
b^2	-	-	28	32	36
b^3	-	-	-	-	-