


Serie "PLP" - "Power Led Plug Converter"

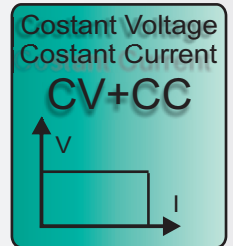

Convertitori per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP40 - Classe II di isolamento
- Per alimentare LED di potenza 1/3W - Collegamento in serie
- Uscita in corrente costante 350÷700 mA, ±10%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione: 190V÷265V/AC - Uscita stabilizzata.



Converters for High Brightness LEDs

- Independent converter - IP40 - Insulation class II
- Suitable for supplying 1/3W High Brightness LEDs - Connection in series
- Output in steady current: 350÷700 mA, ±10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and short circuits.
- Input voltage: 190V÷265V/AC - Steady output

Konverter für High Brightness LED


- Unabhängiger Konverter - IP40 - Isolationschutzklasse II
- Geeignet für High Brightness LED von 1/3W - Reihenanschluß
- Ausgang in Konstantstrom: 350÷700 mA, ±10%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Speisung: 190V÷265V/AC - Stabilisierter Ausgang

Convertisseurs pour LED de puissance



- Convertisseur indépendant - IP40 - Classe II, double isolation
- Pour alimenter LED de puissance de 1/3W - Connexion en série.
- Sortie en courant constant 350÷700mA, ±10%
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 190V÷265V/AC - Sortie stabilisée

Convertidores para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP40 - Clase II, doble aislamiento
- Para alimentar LED de potencia de 1/3W - Conexión en serie
- Salida de corriente constante 350÷700mA, ±10%
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 190V÷265V/AC - Salida estabilizada.

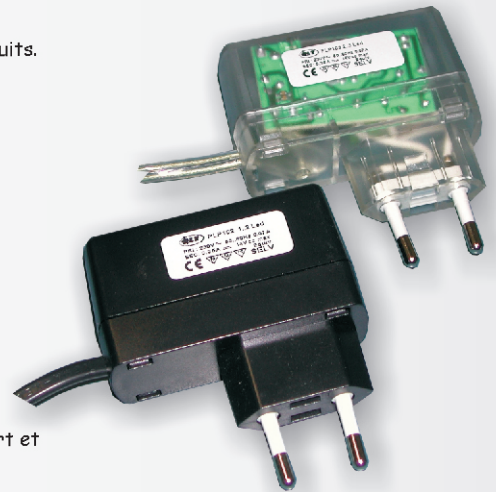

Tipo	LED min max	Output I max V max	Dimensioni A B C	g ^r			Partnumber
PLP 106	1 6	350 mA 24V	68 x 39 x 23	110	100	•	A40PLP10600x
PLP 303	1 3	700 mA 12V	68 x 39 x 23	110	100	•	A40PLP30300x

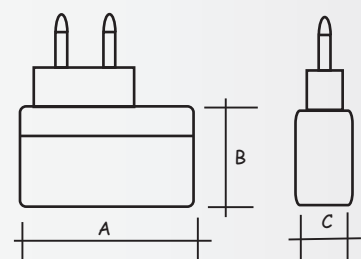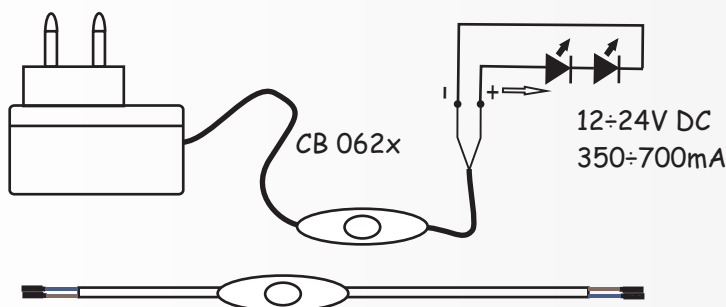

ZCB0621000000 PVC 2 x 0,75 100 + 50cm Trasp. ON/OFF
 ZCB0620000000 PVC 2 x 0,75 100 + 50cm Black ON/OFF