


Distanzhalter DAH50

In Leiterplatten eingesetzte Bedienelemente wie z.B. Taster oder Potentiometer erfordern oft die definierte Anpassung der wesentlich kleineren Bauhöhe von LEDs. Diese Baureihe bietet preiswerte Realisierungs-Möglichkeiten, die ein Nachjustieren der LED-Lage nach dem Einlöten nicht erforderlich machen.

Spacer DAH50

Electronic components on PC boards such as pushbuttons and potentiometers, necessitate that the much smaller LEDs be mached to their height by some special means. The following series of standoffs provide an economic method of meeting this requirement quickly and easily. Once soldered to the board, the high is right. No more costly and time consuming compensating measures.

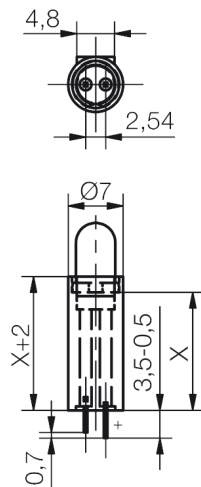

Spezifikation

LED-Distanzhalter für 5 mm LED
 Lieferbare Distanzmaße (x) 3,5mm - 25,0mm
 Ab Distanzmaß (x) 7mm ist die Unterbringung eines Widerstandes der Größe 0204 im Halter möglich.
 Löttemperatur ohne LED bei 1,5mm Platinenstärke (FR4-Material) 350°C max. 6 sec.
 Löttemperatur mit LED bei 1,5mm Platinenstärke (FR4-Material) 260°C max. 5 sec.

Specification

*LED-Spacer for 5 mm LED
 Available standoff heights (x) 3.5mm - 25,0mm
 From spacer heights (x) 7mm it is possible to fix a resistor of the size 0204 in the holder.
 Solder temperature without LED at 1.5mm PCB thickness (FR4-Material) 350°C max. 6 sec.
 Solder temperature with LED at 1.5mm PCB thickness (FR4-Material) 260°C max. 5 sec.*

Materialien

Teil	Material
Gehäuse	Polycarbonat

Material

Part	Material
Housing	Polycarbonate

Betriebstemperatur

Operation Temperature

Lagertemperatur

Storage Temperature

Optionen

Auch als Version mit zusätzlichem Fixierstift zur
maßgenauen Positionierung lieferbar

Abweichende Gehäuseeinfärbungen

Bestückt mit LED und optional eingepägter Haltesicke

Material UL 94-V0 auf Anfrage

Options

Also as typ with additional fixing pins for precise
positioning available

Various housing colourings

Fitted with LED and pins forming to a crimp

Material UL 94-V0 up on request

Artikel/ Part		Artikel-Text	Part-Text	
Spannung Voltage	Farbe Color	Info	Leistung Power	Lebensdauer live-time
DAH50035		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=3,5+0,2mm 3,5	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=3,5+0,2mm
DAH50040		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=4,0+0,2mm 4,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=4,0+0,2mm
DAH50045		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=4,5+0,2mm 4,5	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=4,5+0,2mm
DAH50050		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=5,0+0,2mm 5,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=5,0+0,2mm
DAH50055		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=5,5+0,2mm 5,5	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=5,5+0,2mm
DAH50060		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=6,0+0,2mm 6,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=6,0+0,2mm
DAH50065		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=6,5+0,2mm 6,5	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=6,5+0,2mm
DAH50070		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=7,0+0,2mm 7,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=7,0+0,2mm
DAH50075		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=7,5+0,2mm 7,5	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=7,5+0,2mm
DAH50080		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=8,0+0,2mm 8,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=8,0+0,2mm
DAH50085		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=8,5+0,2mm 8,5	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=8,5+0,2mm
DAH50090		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=9,0+0,2mm 9,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=9,0+0,2mm
DAH50095		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=9,5+0,2mm 9,5	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=9,5+0,2mm
DAH50100		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=10,0+0,2mm 10,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=10,0+0,2mm
DAH50110		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=11,0+0,2mm 11,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=11,0+0,2mm
DAH50120		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=12,0+0,2mm 12,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=12,0+0,2mm
DAH50130		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=13,0+0,2mm 13,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=13,0+0,2mm

Artikel/ Part		Artikel-Text	Part-Text		
Spannung Voltage	Farbe Color	Info		Leistung Power	Lebensdauer live-time
DAH50140		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=14,0+0,2mm 14,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=14,0+0,2mm	
DAH50150		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=15,0+0,2mm 15,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=15,0+0,2mm	
DAH50160		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=16,0+0,2mm 16,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=16,0+0,2mm	
DAH50170		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=17,0+0,2mm 17,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=17,0+0,2mm	
DAH50180		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=18,0+0,2mm 18,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=18,0+0,2mm	
DAH50190		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=19,0+0,2mm 19,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=19,0+0,2mm	
DAH50200		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=20,0+0,2mm 20,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=20,0+0,2mm	
DAH50210		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=21,0+0,2mm 21,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=21,0+0,2mm	
DAH50220		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=22,0+0,2mm 22,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=22,0+0,2mm	
DAH50230		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=23,0+0,2mm 23,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=23,0+0,2mm	
DAH50250		LED-Distanzhalter für 5mm-LED Maß X=25,0+0,2mm 25,0	LED-Spacer for 5mm-LED Dimension	X=25,0+0,2mm	

Layout ZUB

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Wir achten bei der Entwicklung und Herstellung und beim Energieverbrauch unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie Ressourcen und unsere Umwelt.

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures

*We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this e-mail*