


Datenblatt / Data Sheet

LED Streifen Connector 2-/4-polig LED stripe connector 2-/4-pole

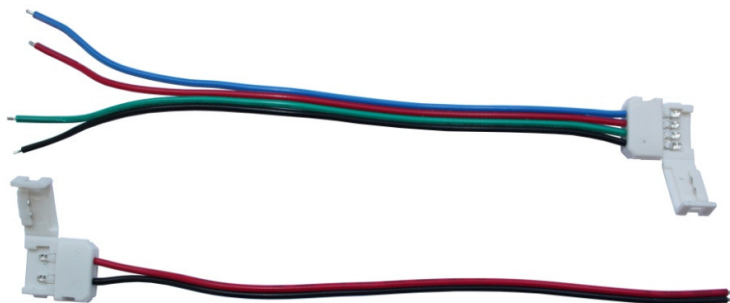

Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics			
CE Artikelnummer / CE item number	183184	183185	183186	183187
Artikelnummer Hersteller / Producer item number	50080001	50080002	50080004	50080012
Anschlussart / Connection type	Stecker / freie Drahtenden Connector / free wire ends		2 x Stecker / 2 x connector	
Max. Strombelastbarkeit / Max. ampacity	3A			
Max. Leistung / Max. power	72W (bei 24V Streifen / at 24V strip)			
Streifenart / Stripe type	single colour	RGB	single colour	RGB
Max. Breite LED Streifen / Max. width LED stripe	8mm	10mm	8mm	10mm
Polanzahl / Number of poles	2	4	2	4
Abstand Federkontakte / Distance spring contacts	4.5mm	2.3mm	4.5mm	2.3mm
Anschlussart / Connection type	Federkraftanschluss / spring connection			
Länge Kabel / Length of wire	14.5cm			
Abmessung Stecker / Dimension connector	RGB: 15.6 x 14 x 5mm Single Chip: 15.6 x 12.2 x 5mm			
Beschreibung / Description	- Zum werkzeug-/lötfreien Anschließen eines LED Streifens* - einfaches Entfernen von Litzen / LED Streifen möglich - Connection of a LED stripe without any tools or soldering* - easy removal of strands and LED stripes possible			

*Die an den LED Streifen Connector anzuschließenden Löt pads des LED Streifens sollten frei von Lötzinn sein! Das Schutz-Silikon auf den anzuschließenden Löt pads des LED Streifens bitte vorher mit einem scharfen Gegenstand entfernen.

*The soldering pads of the LED stripe to be connected to the LED stripe connector should be free from soldering tin! Before connecting, please remove the silicone from the solder pads of the LED stripe you want to connect by using a sharp object.