



**LED Gehäuse mit Optik IP67
SML / SMK / SMP 1089**

**LED housing with optical IP67
SML / SMK / SMP 1089**

Spezifikation

Metall Gehäuse Einbau-Ø8 mm für Schraubbefestigung im glanzverchromten Metallgehäuse für Spritzwassergeschützten Einbau. Die Linse, Kuppe und Platte ist aus Glas und gegen den Reflektor durch einen O-Ring abgedichtet. Das benötigte Befestigungsmaterial mit Außendichtring ist montiert.

Specification

Metal housing, mounting-Ø8 mm, with polished chromium plated metal housing for screw fastening and splash-proof mounting. The glass lens, glass dome and glass cover is sealed by means of an O-ring to the reflector. The required mounting material with seal ring is mounted.

Material

Linse, Kuppe, Platte: Glas
Gehäuse: CuZn verchromt
Stopfen: POM
Mutter: CuZn vernickelt
U-Ring: Fe vernickelt
O-Ring: NBR 70

Material


Lens, glass dome, glass cover: glass
Housing: CuZn chromium plated
plug: POM
nut: CuZn nickel-plated
washer: Fe nickel-plated
o-ring: NBR 70

Einbau-Öffnung

Ø8+0,2 mm

Mounting-hole

Ø8+0.2 mm

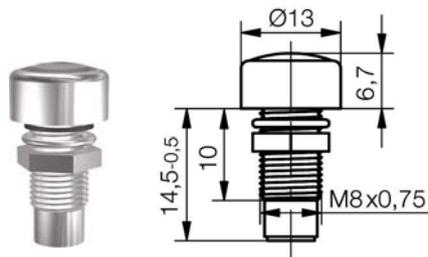


**Ohne LED!
Without LED!**

**Mit optischer Glasslinse / With Optical Glass Lens
Typ / type**

Artikel Nr.: / part number

Für alle Farben / For all colours

SML1089

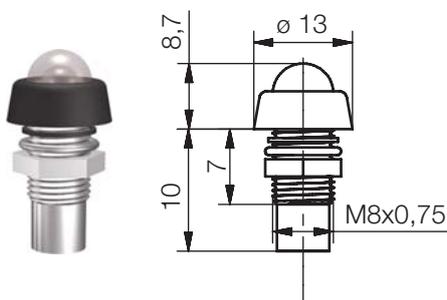


**Ohne LED!
Without LED!**

**Mit Glasskuppe / With Glass Dome
Typ / type**

Artikel Nr.: / part number

Für alle Farben / For all colours

SMK1089

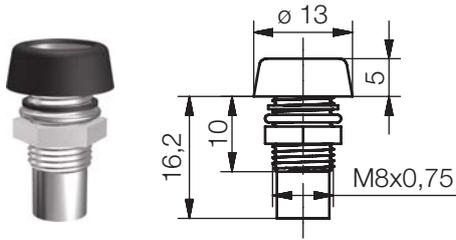

**Ohne LED!
Without LED!**

Mit Glasplatte / With Glass Cover
Typ / type

Artikel Nr.: / part number

Für alle Farben / For all colours

SMP1089