

Typ Sandwich „S1“

PTC Heizung / PTC Heating

Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / Performances:

Aufgrund der geringen Gehäusegröße ist ein eingebautes Thermostat - Überhitzungsthermostat nicht möglich.


Due to the small size of housing a built-in thermostat - Overheat thermostat is not possible.

Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. // Art. No.
10 W 20 W	110-265 V AC/DC 110-265 V AC/DC	218g 218g	IP 54 IP 54	Kabel / Cable 3x0,75mm ² Kabel / Cable 3x0,75mm ²	02101020Kb0 02102020Kb0
10 W 20 W	12-60 V AC/DC 12-60 V AC/DC	218g 218g	IP 54 IP 54	Kabel / Cable 3x0,75mm ² Kabel / Cable 3x0,75mm ²	02101010Kb0 02102010Kb0

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715
wahlweise Schraubbefestigung / optional screw fixing

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung **Kb** der Artikelnummer ersetzt durch **S3**.
z. B. 01101022**Kb0** **Kabelanschluss** = 01101022**S30** **Steckeranschluss**
For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3
*For example 01101022**Kb0** **wire** = 01101022**S30** **connector***

Anschlussplan / Connection:

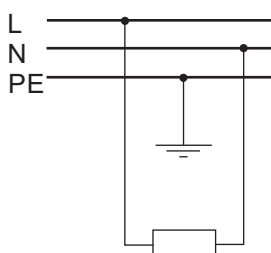

Maße / Dimensions (L x B x H):

75x45x56mm

