



Waagrecht und senkrecht  
einsetzbar  
Horizontal and vertical use

## Typ Sandwich „S3“

PTC Heizung / PTC Heating

### Ausführungen / Performances:

Das Gerät verfügt im Spannungsbereich 110-265 V über ein integriertes Überhitzungsthermostat. Aus ca. 80°C


*The unit includes a overheating thermostat. But only on 110-265 V. Off about 80°C*

Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. // Art. No.
50 W 70 W	110-265 V AC/DC 110-265 V AC/DC	378g 378g	IP 54 IP 54	Kabel / Cable 3x0,75mm <sup>2</sup> Kabel / Cable 3x0,75mm <sup>2</sup>	02305020Kb2 02307020Kb2
50 W 70 W	12-60 V AC/DC 12-60 V AC/DC	378g 378g	IP 54 IP 54	Kabel / Cable 3x0,75mm <sup>2</sup> Kabel / Cable 3x0,75mm <sup>2</sup>	02305010Kb0 02307010Kb0 ohne internes Überhitzungsthermostat without internal overheating thermostat

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715  
clip for DIN rail EN 60715  
wahlweise Schraubbefestigung / optional screw fixing

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung **Kb** der Artikelnummer ersetzt durch **S3**.  
z. B. 01101022**Kb0** **Kabelanschluss** = 01101022**S30** **Steckeranschluss**  
*For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3*  
*For example 01101022**Kb0** **wire** = 01101022**S30** **connector***

### Anschlussplan / Connection:

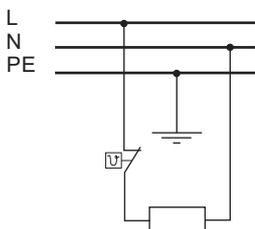

### Maße / Dimensions (L x B x H):

75x45x116mm

