



## „LM-Standard“

Widerstandsheizung / Resistance Heating

Waagrecht und senkrecht  
einsetzbar  
Horizontal and vertical use

### Ausführungen / Performances:

#### Heizungen mit integrierten Thermostat Heaters with integrated thermostat


Ein: ca. 28° C; Aus: ca. 68° C  
On: about 28° C; Off: about 68° C

Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. // Art. No.
57 W	230 V AC	534g	IP 54	Kabel / cable 3x0,75mm <sup>2</sup>	185808
92 W	230 V AC	534g	IP 54	Kabel / cable 3x0,75mm <sup>2</sup>	185821

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715  
clip for DIN rail EN 60715

**Spannungen 12V // 48V // 115V // 400V u.a. sind auf Anfrage möglich!**  
Voltages 12V // 48V // 115V // 400V are possible on request!

### Anschlussplan / Connection:

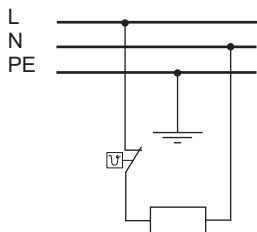

### Maße / Dimensions (L x B x H): 166x80x55mm

