

„HG Vario“

Gebälseheizung / Fan Heater



Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / Performances:


Mit integriertem Überhitzungsthermostat als Schutzeinrichtung
With built-in overheat thermostat as a protective device

Leistungen <i>Power</i>	Spannungen <i>Voltage</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Schutzart <i>Protection</i>	Anschluss <i>Connection</i>	Lüfter <i>Fan</i>	Artikel Nr. <i>Art. No.</i>
125 W	230 V AC	804 g	IP 20	Steckeranschluss / connecting stick	45 m ³ /h	03112522S32
250 W	230 V AC	1138 g	IP 20	Steckeranschluss / connecting stick	45 m ³ /h	03225022S32
500 W	230 V AC	1251 g	IP 20	Steckeranschluss / connecting stick	45 m ³ /h	03250022S32
125 W	115 V AC	804 g	IP 20	Steckeranschluss / connecting stick	35 m ³ /h	03112521S32
250 W	115 V AC	1138 g	IP 20	Steckeranschluss / connecting stick	35 m ³ /h	03225021S32
500 W	115 V AC	1251 g	IP 20	Steckeranschluss / connecting stick	35 m ³ /h	03250021S32

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715

wahlweise Schraubbefestigung
optional screw fixing

Anschlussplan / Connection:

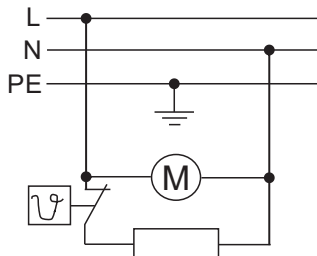

Maße / Dimensions (L x B x H):

138 x 92 x 110mm - 125W
198 x 92 x 110mm - 250/500W

