

KABEL UND ARMBAND "STANDARD" / CORD AND WRIST STRAP "STANDARD"



Ableitfähige Abdeckung auf der Rückseite / Conductive cover on the back side

Erdungsarmbänder und -kabel Typ "Standard" entsprechen qualitativ den allgemein am Markt erhältlichen Einheiten und haben auf der Innenseite eine zusätzliche Abdeckung aus niederohmigem Kunststoff. Das mittels Klemmmechanik verstellbare Erdungsarmband lässt sich einfach und schnell auf den Handgelenksumfang des Trägers anpassen. Die Spiralkabel zur Personenerdung besitzen handgelenksseitig einen 1MΩ Sicherheitswiderstand und haben eine gestreckte Länge von 1,8 m.

The wrist straps and grounding cords type "standard" are comparable to the most common types on the market. They are easy to adjust and fit every size. They are the reasonably priced alternative to original BJZ grounding cords and wrist straps. Grounding cords are equipped with 1MΩ resistor on the wrist strap side, length 1.8 m.

Erdungsarmbänder / wrist straps

Druckknopfanschluss / stud	4.0 mm	10.3 mm
Bestellnummer / order-no.:	C-198 1261	C-198 1262



Erdungskabel (zur Personenerdung) / grounding cords (coil cords)

Masseanschluss earth bonding	Erdungsarmband wrist strap	Bestellnummer order-no.
Druckknopf / stud 10.3 mm	Druckknopf / stud 4.0 mm	C-198 1263
Bananenstecker / banana plug	Druckknopf / stud 4.0 mm	C-198 1265
Druckknopf / stud 10.3 mm	Druckknopf / stud 10.3 mm	C-198 1264
Bananenstecker / banana plug	Druckknopf / stud 10.3 mm	C-198 1266


Verbindungsleitung, glatt (mit 1MΩ Schutzwiderstand)

Junction cord, straight (with 1 MΩ resistor)

Ausführung / style: glattes Kabel / straight cord  
Länge / length: 1.8 m  
Kontaktierungen / connections: 2 Druckknöpfe / studs 10,3 mm  
Bestellnummer / order-no.: C-198 1267


Gestreckte Länge: 1,8 m, handgelenksseitig mit einem 1MΩ-Schutzwiderstand ausgerüstet. Für optimale Personensicherheit empfehlen wir, den 4,0 mm Druckknopf ausschließlich zur Kontaktierung am Erdungsarmband zu verwenden.  
Length: 1.8 m, with 1 MΩ resistor on wrist strap end. To ensure personnel security please use the 4mm stud only for connection to wrist strap.

Kontaktierung Masseanschluss: connection to ground:

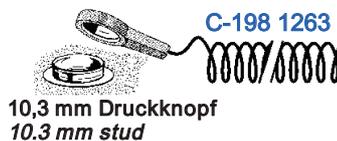


10,3 mm Druckknopf  
10.3 mm stud

Kontaktierung Erdungsarmband: wrist strap connection:

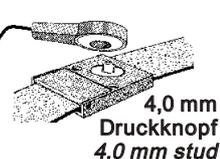


4,0 mm Druckknopf  
4.0 mm stud

Kontaktierung Erdungsarmband: wrist strap connection:

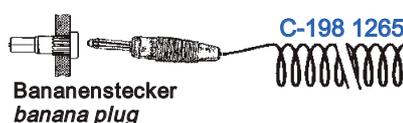

Bananenstecker  
banana plug


Kontaktierung Masseanschluss: connection to ground:

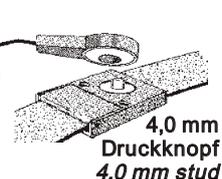


4,0 mm Druckknopf  
4.0 mm stud




10,3 mm Druckknopf  
10.3 mm stud

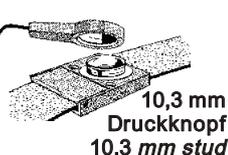

10,3 mm Druckknopf  
10.3 mm stud

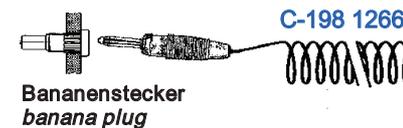


Bananenstecker  
banana plug

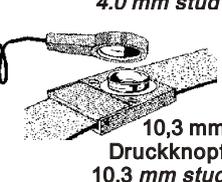

10,3 mm Druckknopf  
10.3 mm stud

Standardanschluss für Erdungsarmbänder ist der 4,0 mm Druckknopf, der international kompatibel ist.

The internationally common 4 mm stud is the standard wrist strap connection.

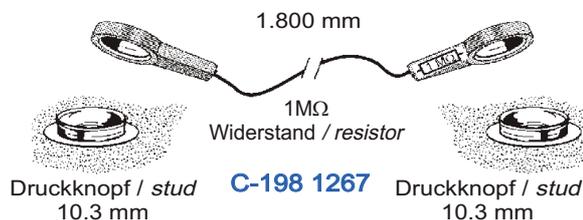

1.800 mm  
1MΩ Widerstand / resistor  
Druckknopf / stud 10.3 mm C-198 1267 Druckknopf / stud 10.3 mm