


## M032S - Universal Verstärker 12 W "Plug & Play"

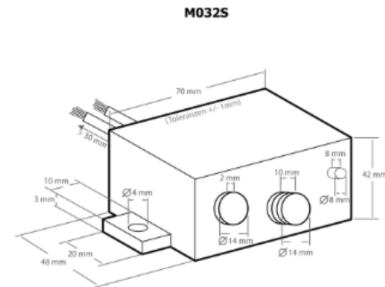

Verstärkermodul mit Buchsen für den Signaleingang und für die Stromversorgung.  
 Eingebauter Lautstärkereger, Lautsprecheranschluss über Kabel.  
 Lieferbares Zusatzmodul: M040N - Universal Vorverstärker

### Technische Daten:

Betriebsspannung: 8 - 16 V/DC  
 Stromaufnahme: max. 800 mA  
 Eingangsempfindlichkeit: <80 mV  
 Lautsprecheranschluss: 4 - 16 Ohm  
 Musikleistung: max. 12 W bei 16 V/DC an einem 4 Ohm Lautsprecher  
 Frequenzgang: ca. 40 - 20.000 Hz  
 Stromversorgungsbuchse: für Netzstecker 2,1 mm  
 Maße: ca. 73 x 60 x 43 mm (ohne Befestigungslaschen)

