

ARTIKELNUMMER: UCFL205

Part Number:


BESCHREIBUNG: Zweiloch-Flanschlagereinheit, Graugußgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring
Description: two-bolt flanged housing units, cast iron steel housing, grub screws in inner ring

TECHNISCHE DATEN

Technical data

ABMESSUNGEN: METRISCH (mm)
Dimensions: Metric (mm)

d: 20,00
a: 25,00
e: 99,00
i: 16,00
g: 13,00
l: 27,00
s: 16,00
b: 68,00
Z: 35,8
Bi: 34,10
n: 14,30
Fußloch: M14
Bolt:

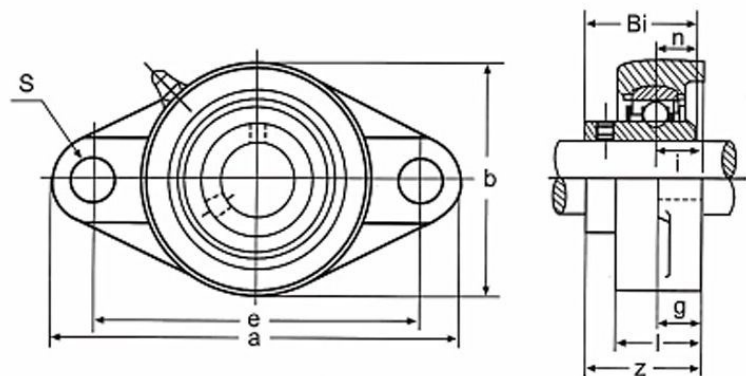

Gewicht: 0,60 kg
Weight:

Farbe Gehäuse: Schwarzgrau matt (RAL 7021)
Colour housing: Blackgray dull (RAL 7021)

MATERIAL:
Material:

Spannlager: 100CR6
Bearing insert:

Gehäuse: GG20
Housing:

Schmierung: Lithium Seifenfett -30°C bis +120°C
Lubrication: Lithium soap grease -30°C to +120°C

STATISTISCHE ANGABEN:
Statistic specification:

CONRAD ARTIKEL-NR.: 197036
Conrad part number:

ZOLL-TARIF-NR.: 84832000
Customs tariff number:

Lagergehäuse mit eingebautem Wälzlager
Bearing housing with incorporated ball or roller bearing