

ARTIKELNUMMER: 61804-2Z

Part Number:

BESCHREIBUNG:

Description:

Radialrillenkugellager, einreihig, DIN625-1, beidseitig Spaltdichtung

Deep groove ball bearing, single row, DIN625-1, gap seals on both sides

TECHNISCHE DATEN:

Technical data:

ABMESSUNGEN METRISCH (mm)

Dimensions

Metric (mm)

Bohrung d:

Bore d:

20

Außen D:

Outer D:

32

Breite B:

Width B:

7

Radius r:

Radius r:

0,3

Gewicht:

Weight:

0,016 kg

Genauigkeit:

Precision:

P0 (DIN 620)

Lagerluft:

Clearance:

CN (DIN 620)

Tragzahlen:

Load rates:

Dynamisch: 3600 N (radial)

Dynamic:


Statisch: 2370 N (radial)

Static:

Grenzdrehzahl:

Limited Speed:

20000 1/min

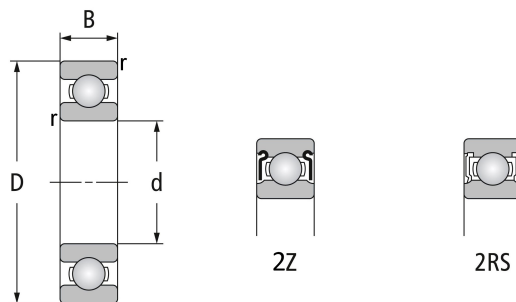

MATERIAL:

Material:

Ringe:

Rings:

1.3505 100Cr6

Kugeln:

Balls:

1.3505 100Cr6

Käfig:

Cage:

Stahlblech

Steel sheet

Dichtung:

Seal:

Stahlblecharmierte Lippendichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Sheet steel-reinforced lip seal made of acrylonitrile butadiene rubber (NBR)

Schmierung:

Lubrication:

Universalfett für Kugel- und Rollenlager (KP2N-30) Temp.-Bereich -30°C .. +120°C

Universal grease (KP2N-30), temp.-range -30°..+120°C