

ARTIKELNUMMER: 6006-2RS

Part Number:

BESCHREIBUNG:

Description:

Radialrillenkugellager, einreihig, DIN625-1, beidseitig Lippendichtung

Deep groove ball bearing, single row, DIN625-1, lipseals on both sides

TECHNISCHE DATEN:

Technical data:

ABMESSUNGEN METRISCH (mm)

Dimensions

Metric (mm)

Bohrung d:

Bore d:

30

Außen D:

Outer D:

55

Breite B:

Width B:

13

Radius r:

Radius r:

1

Gewicht:

Weight:

0,0115 kg

Genauigkeit:

Precision:

P0 (DIN 620)

Lagerluft:

Clearance:

CN (DIN 620)

Tragzahlen:

Load rates:

Dynamisch: 12700 N (radial)

Dynamic:


Statisch: 8000 N (radial)

Static:

Grenzdrehzahl:

Limited Speed:

7000 1/min

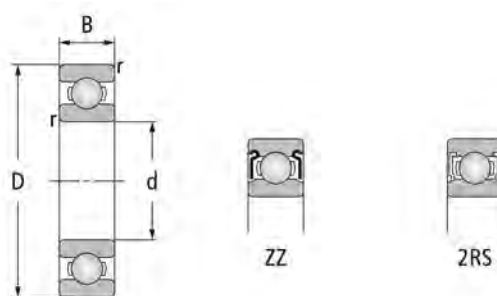

MATERIAL:

Material:

Ringe:

Rings:

1.3505 100Cr6

Kugeln:

Balls:

1.3505 100Cr6

Käfig:

Cage:

Stahlblech

Steel sheet

Dichtung:

Seal:

Stahlblech

Steel sheet

Schmierung:

Lubrication:

Universalfett für Kugel- und Rollenlager (KP2N-30)

Temp.-Bereich -30°C .. +140°C

Universal grease (KP2N-30), temp.-range -30°..+140°C