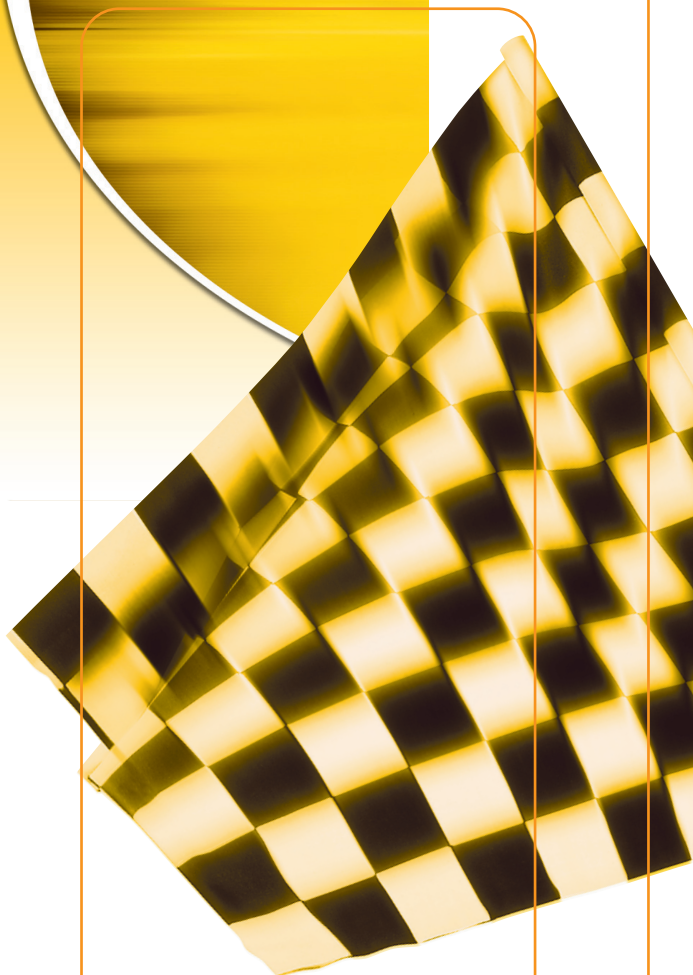


**1:6****REELY**  
TEAM**REELY**  
TEAM**OP STOSSDÄMPFER PRO  
HINTEN ROT (2) CF**

Nr. 23 78 37

**(D) OP Stoßdämpfer Pro Hinten Rot (2) CF****Mit Staubschutzhülle · Verbesserte Dichtung · Befüllt mit Silikon-Stoßdämpferöl**

Die hochwertigen Stoßdämpfer für optimalen Bodenkontakt sind stufenlos einstellbar, fertig befüllt und sofort einsatzbereit.

**Ausstattung:** Federvorspannung über Rändelschraube stufenlos einstellbar · Rotes Alu-Gehäuse · Schwarz-weiße Tuningfedern**Technische Daten:** Einbaumaße: 145 mm · Länge eingefedert: ca. 116 mm · Feder-Innen-Ø: 21,5 mm · Feder-Windungsstärke: 2,5 mm**Kein Spielzeug – Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet!****(GB) OP Shock Absorber Pro Rear Red (2) CF****With dust cover · Improved sealing · Filled with silicone shock absorber oil**

The high value shock absorbers for optimum ground contact can be continuously adjusted; they are ready filled and can be used immediately.

**Equipment:** Spring preload by using a continuously adjustable knurled screw · Red coloured aluminium housing · Black/white coloured tuning springs**Technical data:** Installation dimensions: 145 mm · Length compressed: approx. 116 mm · Inside spring Ø: 21.5 mm · Spring thread gauge: 2.5 mm**Not a toy – Not suitable for children under 14!****(F) OP Amortisseur Pro Arrière Rouge (2) CF****Avec recouvrement de protection anti-poussière · Etanchéité améliorée · Rempli à l'huile d'amortisseur silicone**

Les amortisseurs en aluminium haut de gamme pour une tenue de route optimale sont réglables en continu, déjà rempli et immédiatement prêts à l'emploi.

**Équipement :** Pré-tension de ressort par vis à molette réglable en continu · Carter en aluminium de couleur rouge · Ressorts tuning de couleur noir/blanc**Données techniques :** Dimensions de montage : 145 mm · Longueur comprimée : env. 116 mm · Ø intérieur de ressort : 21,5 mm · Épaisseur de spire de ressort : 2,5 mm**Ce n'est pas un jouet – Ne convient pas pour les enfants de moins de 14 ans !****(NL) OP Schokdemper Pro Achter Rood (2) CF****Met beschermingslaag tegen stof · Verbeterde afdichting · Gevuld met siliconen schokdemperolie**

De hoogwaardige schokdempers voor optimaal bedemcontact zijn traploos instelbaar, klaar gevuld en meteen klaar voor gebruik.

**Onderdeel:** Veervorspanning via kartelschroef traploos instelbaar · Aluminium behuizing in rood · Tuning veren in zwart/wit**Technische gegevens:** Inbouwmaten: 145 mm · Lengte ingedrukte toestand: ca. 116 mm · Binnen-Ø veer: 21,5 mm · Wikkeldikte veer: 2,5 mm**Geen speelgoed – Niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar!**

Nr. 237837

V1\_0910\_02



97040574

4 016138 64705 1

REELY, distributed by  
Conrad Electronic SE, Hirschau