

ST-130C

13 cm Koaxial Carhifi-Lautsprecher
13 cm coaxial car speaker



mit integriertem Hochtöner
with integrated tweeter



Sinustec[®]
the carparts company

inklusive



2x Gitter
mit Befestigungsmaterial

www.sinustec.de

Sinus tec[®]

the carparts company

ST-130c

13 cm Koaxial Carhifi-Lautsprecher

13 cm coaxial car speaker



profihifi Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Werner-von-Siemens-Straße 15 | D-24568 Kaltenkirchen [Germany]
Tel. [+49] 4191.50 25-0 | Fax [+49] 4191.50 25-11 | info@profihifi.de

www.sinustec.de

CE



4016631007598



ST-130c

13cm coaxial car speaker

max. power rating _____ 250W
rms-power _____ 120W
impedance _____ 4Ω
sound pressure _____ 88dB
frequency range _____ 40-23,000Hz



Sinus tec[®]

the carparts company

installation diameter _____ 117mm
installation depth _____ 59mm
outside diameter* _____ 130mm

*without cover

ST-130c

13cm Koaxial Carhifi-Lautsprecher





Max. Belastbarkeit [Musik] ___ 250W
RMS-Belastbarkeit _____ 120W
Impedanz _____ 4Ω
Schalldruck _____ 88dB
Frequenzbereich ___ 40-23.000Hz

Sinus tec[®]

the carparts company

Einbaudurchmesser _____ 117mm
Einbautiefe _____ 59mm
Außendurchmesser* _____ 130mm

*ohne Abdeckung

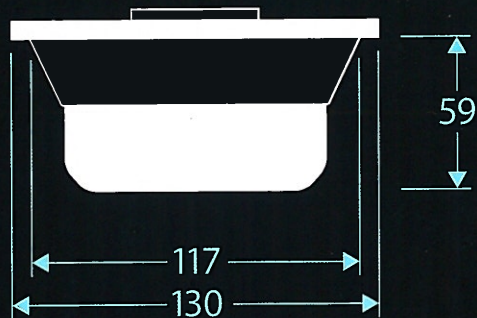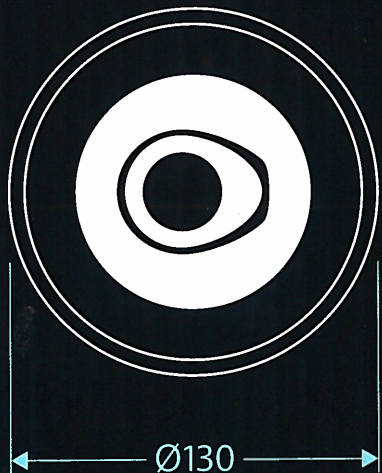

Alle Maßangaben in mm | All measurement in mm.

www.sinustec.de

ST-130c

haut-parleur pour voiture

max. capacité _____ 250W
rms-capacité _____ 120W
impédance _____ 4Ω
insonorisé _____ 88dB
bande passante _____ 40-23000Hz

[®]
tels

SINUIS

ST-130c

autoluidspreker system

max. impulsevermogen _____ 250W
rms-impulsvermogen _____ 120W
impedantie _____ 4Ω
geluiddruk _____ 88dB
frequentiebereik _____ 40-23000Hz