


Leichtbügel-Ohrhörer
Lightweight headband earphones
Oreillette souple
Lichtgewicht Oortelefoon
Auricolari con archetto
Słuchawki nauszne

HK-1S

- Ideal für Vorträge und Dolmetschen
- Hoher Tragekomfort und gute Klangqualität

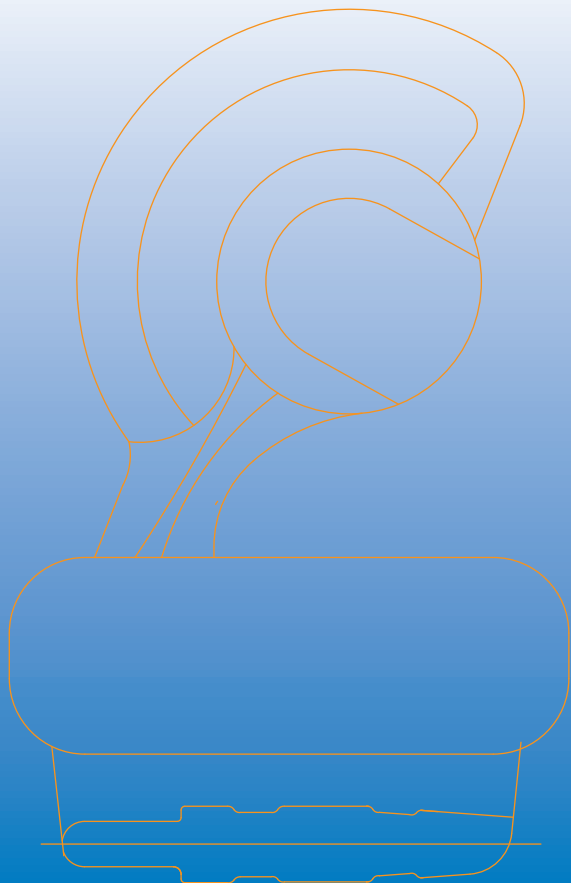

Ⓓ HK-1S Leichtbügel-Ohrhörer

- Ideal für Vorträge und Dolmetschen
 - Hoher Tragekomfort und gute Klangqualität
- Technische Daten: Impedanz: 32 Ω · Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz · Empfindlichkeit: 115 dB · Anschluss: 3,5 mm Klinenstecker · Kabellänge: 3 m · Gewicht: 50 g
Packungsinhalt: Leichtbügel-Ohrhörer.

ⒺB HK-1S Lightweight headband earphones

- Perfect for presentations or interpreting
 - High wearing comfort and good sound quality
- Technical data: Impedance: 32 Ω · Frequency range: 20 - 20000 Hz · Sensitivity: 115 dB · Connection: 3.5 mm jack plug · Cable length: 3 m · Weight: 50 g
Package content: Lightweight headband headphones.

Ⓕ HK-1S Oreillette souple

- Idéalement pour écouter des exposés et l'interprétation
 - Très confortable à porter et bonne qualité de sonorité
- Données techniques :
Impédance : 32 Ω · Gamme de fréquence : 20 - 20000 Hz · Sensibilité : 115 dB · Raccordement : Fiche jack de 3,5 mm · Longueur du câble : 3 m · Poids : 50 g
Contenu du paquet : Oreillette souple.

ⒹL HK-1S Lichtgewicht Oortelefoon

- Ideaal voor voordrachten en voor tolken
 - Prima draagcomfort en goede geluidskwaliteit
- Technische gegevens: Impedantie: 32 Ω · Frequentiebereik: 20 - 20000 Hz · Gevoeligheid: 115 dB · Aansluiting: 3,5 mm klinkenstecker · Lengte kabel: 3 m · Gewicht: 50 g
Pakketinhoud: Lichtgewicht oortelefoon.

Ⓘ HK-1S Auricolari con archetto

- Ideali per conferenze e interpretariato
 - Elevato comfort e buona qualità del suono
- Dati tecnici: Impedenza: 32 Ω · Gamma di frequenza: 20 - 20000 Hz · Sensibilità: 115 dB · Collegamento: Jack da 3,5 mm · Lunghezza cavo: 3 m · Peso: 50 g
La confezione contiene: Auricolari con archetto.

ⒹL HK-1S Słuchawki nauszne

- Idealne do prezentacji i tłumaczeń ustnych
 - Wysoki poziom komfortu i dobrej jakości dźwięku
- Dane techniczne: Impedancja: 32 Ω · Zakres częstotliwości: 20 - 20000 Hz · Czulość: 115 dB · Przyłącze: 3,5 mm wtyczka jack · Długość przewodu: 3 m · Waga: 50 g
Zawartość opakowania: Słuchawki nauszne.