


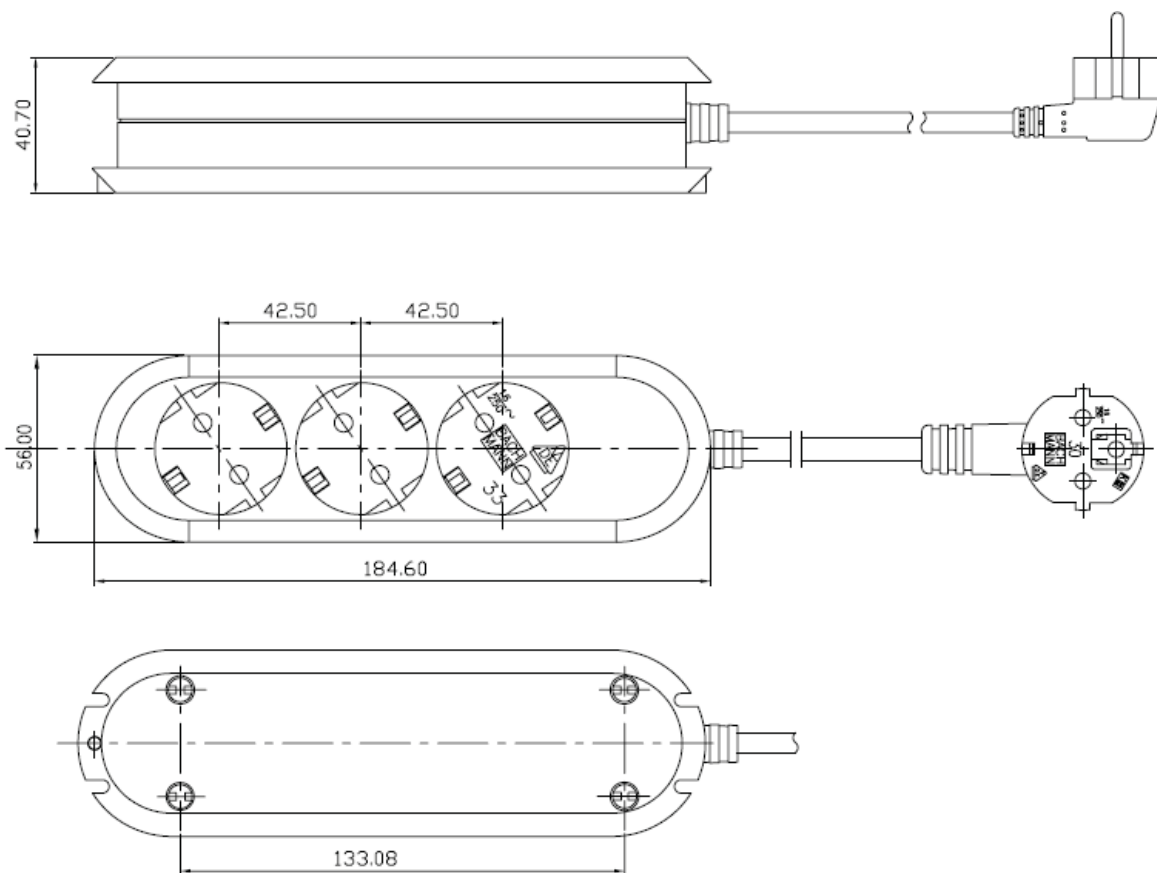

3 ozemljene vtičnice, 35°	3 vtičnice Schuko, 35°
Vtičnice: - V skladu z IEC 60884, VDE 0620-1 2-polni z ozemljitvenim kontaktom; 16A/3680W, AC250V, IP20, - bela	Vtičnice: - V skladu z IEC 60884, VDE 0620-1 2-polni z ozemljitvenim kontaktom; 16A/3680W, AC250V, IP20, - bela
Priključek: Neodklopljiv, vijachen (enosmerni), notranja napeljava brez Euro priključka	Priključek: Nepovezljiv, vijachen (enosmerni), notranja napeljava brez evro priključka
Kabel: - Kabel: 1,5 m, bel - H05VV-F 3G1,5 mm²	Kabel: 1,5 m, bel - H05VV-F 3G1,5 mm²
Plastika: Test žareče žice do 850 °C;	Plastični material: Polipropilen (PP), odporen na žarilno žico do 850 °C
Oblika dobave: - Polična vrečka Bachmann z glavo - S številko izdelka Bachmann in črtno kodo 13	Embalaza: - z Bachmannovim potiskom in glavo. - S št. artikla Bachmann in črtno kodo 13
Obseg dobave: Sklop: 1 x vtičnica z več vtičnicami	Obseg dobave: Vmesnik: 1 x vtičnica z več vtičnicami.
Garancija: 2 leti.	Garancija: 2 leti