



TOOLCRAFT


10

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

CRIMPZANGEN-SET, 6TLG.

CRIMP PLIERS SET, 6 PARTS
ENSEMBLE DE PINCES À SERTIR, 6 PIÈCES
KRIMPTANGENSET, 6-DELIG

- Auswechselbare Crimpeinsätze

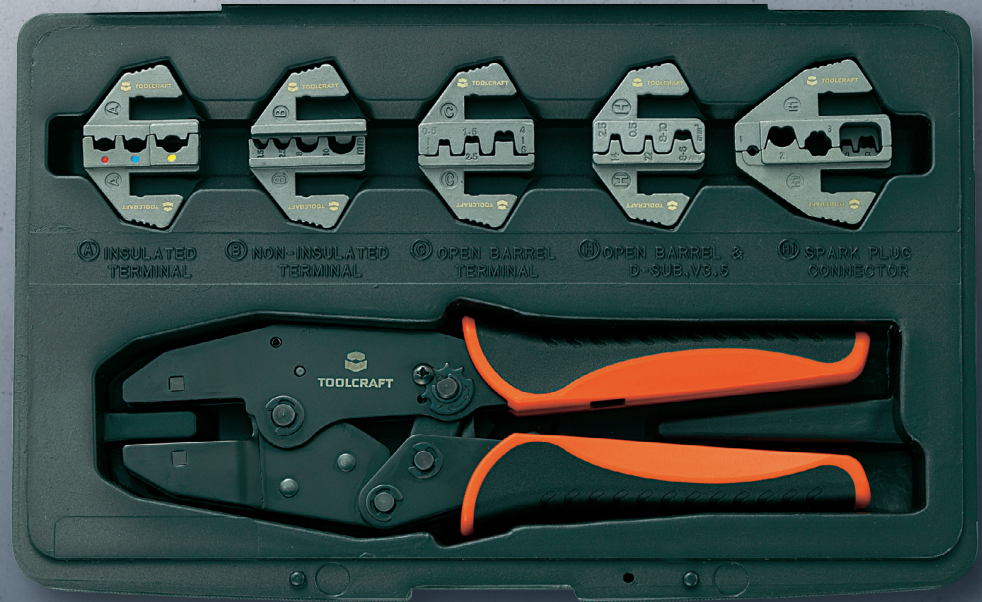



TOOLCRAFT

(D)

CRIMPZANGEN-SET, 6TLG.

· Auswechselbare Crimpeinsätze

Ausstattung: Mit 5 auswechselbaren Crimpeinsätzen: Crimpeinsatz A: für isolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22-10) · Crimpeinsatz B: für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe von 1,5 - 10,0 mm² (AWG 20-8) · Crimpeinsatz C: für offene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) · Crimpeinsatz D: für Stift und Buchsenkontakte (D-Sub) von 0,5 - 10 mm² (AWG 22-6) · Crimpeinsatz H1: Zündkerzenstecker und Verteiler 1 mm² (AWG 17) · Ratschenmechanik · Zahnrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) · Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze · Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung.

Technische Daten: Länge: 225 mm.

Packungsinhalt: Crimpzange · 5 Crimpeinsätze · Aufbewahrungsbox.

(GB)

CRIMP PLIERS SET, 6 PARTS

· Interchangeable crimp inserts

Equipment: With 5 interchangeable crimping inserts: Crimping insert A: for insulated cable lugs of 0.5 - 6.0 mm² (AWG 22-10) · Crimping insert B: for closed, uninsulated cable lugs of 1.5 - 10.0 mm² (AWG 20-8) · Crimping insert C: for open, uninsulated cable lugs of 0.5 - 6.0 mm² (AWG 20-10) · Crimping insert H: for plug and jack contacts (D-Sub) of 0.5 - 10 mm² (AWG 22-6) · Crimping insert H1: spark plug terminal and distributor 1 mm² (AWG 17) · Ratchet mechanics · Toothed wheel for pressure torque adjustment (with fixing screw) · Change the crimping insert quickly and without tools · Release lever for unlocking the locking device in the case of a mispressing.

Technical data: Length: 225 mm.

Package content: Crimp pliers · 5 crimp inserts · storage case.

(F)

ENSEMBLE DE PINCES À SERTIR, 6 PIÈCES

· Matrices de sertissage interchangeable

Équipement: Avec 5 matrices de sertissage interchangeables: Matrice de sertissage A: pour cosses isolées de 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22-10) · Matrice de sertissage B: pour cosses non isolées et fermées de 1,5 - 10,0 mm² (AWG 20-8) · Matrice de sertissage C: pour cosses non isolées et ouvertes de 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) · Matrice de sertissage H: pour connecteurs mâles et femelles (D-Sub) de 0,5 - 10 mm² (AWG 22-6) · Matrice de sertissage H1: Cosses de bougie et distributeur de 1 mm² (AWG 17) · Mécanisme à cliquet · Molette pour le réglage du couple de pression (avec vis de fixation) · Changement plus rapide et sans outil de la matrice de sertissage Levier de déverrouillage pour la libération du système de verrouillage par pression en cas d'erreur de pressage.

Caractéristiques techniques: Longueur: 225 mm.

Contenu de paquet: Pince à sertir · 5 matrices de sertissage · Boîte de rangement.

(NL)

KRIMPTANGENSET 6-DELIG

· Verwisselbare krimpinzetstukken

Onderdeel: Met 5 vervangbare krimpinzetstukken: krimpinzetstuk A: voor geïsoleerde kabelschoenen van 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22-10) · krimpinzetstuk B: voor gesloten, niet-geïsoleerde kabelschoenen van 1,5 - 10,0 mm² (AWG 20-8) · krimpinzetstuk C: voor open, niet-geïsoleerde kabelschoenen van 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) · krimpinzetstuk H: voor stift- en buscontacten (D-sub) van 0,5 - 10 mm² (AWG 22-6) · krimpinzetstuk H1: bougiestekker en verdeler 1 mm² (AWG 17) · ratelmechanica · sterwiel voor drukmoment-instelling (met fixeerschroef) · snelle en gereedschaploze wissel van de krimpinzetstukken · vrijgavehendel voor ontgrendeling van de geforceerde blokkering bij een foutdruk.

Technische gegevens: Lengte: 225 mm.

Pakketinhoud: Krimptang · 5 Krimpinzetstukken · Opbergdoos.

NR. 43 04 61

TOOLCRAFT distributed by
Conrad Electronic SE, Hirschau
www.toolcraft.net





A DIE

Insulated Terminal

AWG 22-18/16-14/12-10
0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0 mm²



B DIE

Non-Insulated Terminal

AWG 20-18/16-14/12-10/8
1.5/2.5/6.0/10 mm²



C DIE

Open Barrel Terminal

AWG 20-18/16-14/12-10
0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0 mm²



H DIE

Open Barrel Terminal & D-Sub, V:

AWG 14/22/8-6
2.5/0.5/8.0-10 mm²



H1 DIE

Spark Plug Connector

AWG 17
1 mm²