


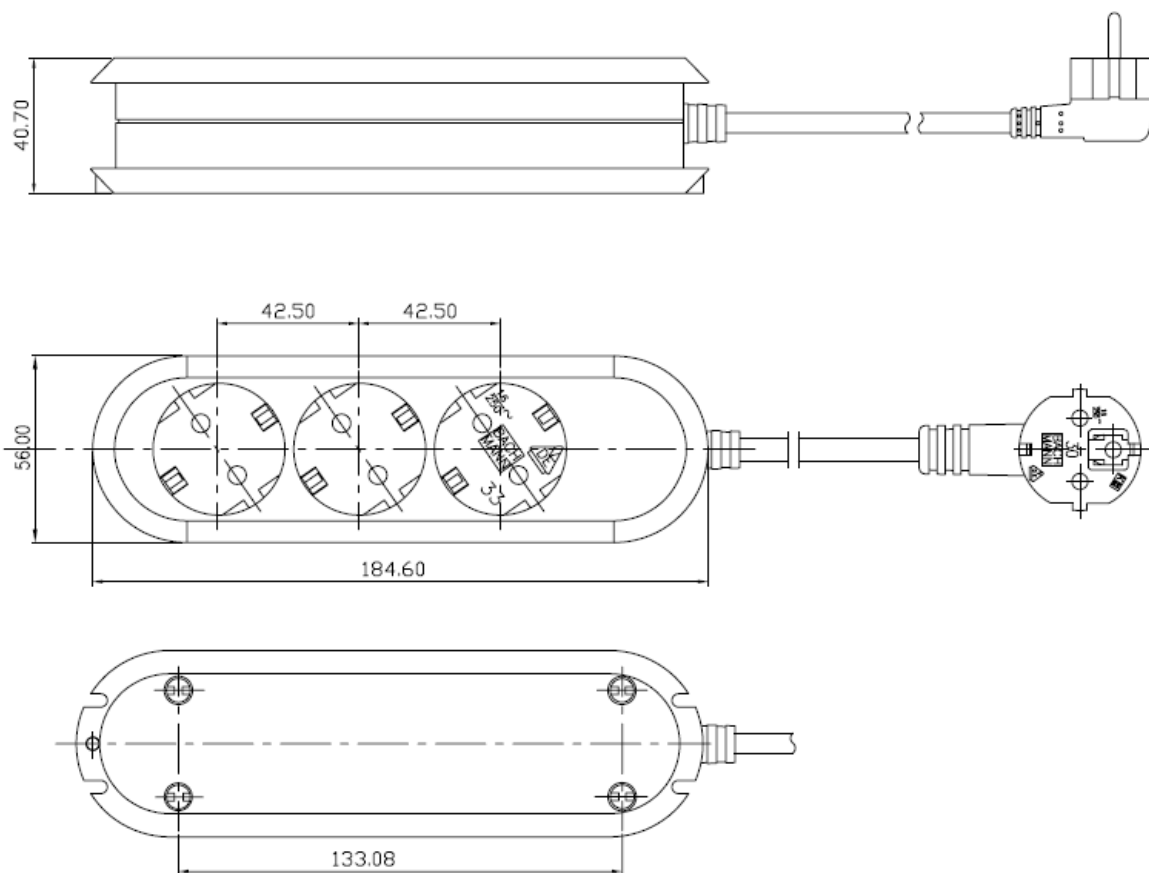

3 Schutzkontaktsteckdosen, 35°	3 Schuko sockets, 35°
Steckdosen: - Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, - Weiß	Sockets: - According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, - White
Anschluss: Wiederanschließbar, geschraubt, Innenverdrahtung mit Euroklemme	Connection: Rewireable, screwed, inside wiring with euro terminal
Leitung: 3,0m, weiß - H05VV-F 3G1,5mm²	Cable: 3,0m, white - H05VV-F 3G1,5mm²
Kunststoff: Polypropylen (PP), Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: Polypropylene (PP), Glow wire resistant up to 850° C
Lieferform: - Bachmann Polybeutel und Header - Mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13	Packing: - Polybag with Bachmann printing and header - With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste	Extent of delivery: 1 x Socket outlet
Garantie: 2 Jahre	Warranty: 2 Years