


Technische Zeichnung
Technical drawing

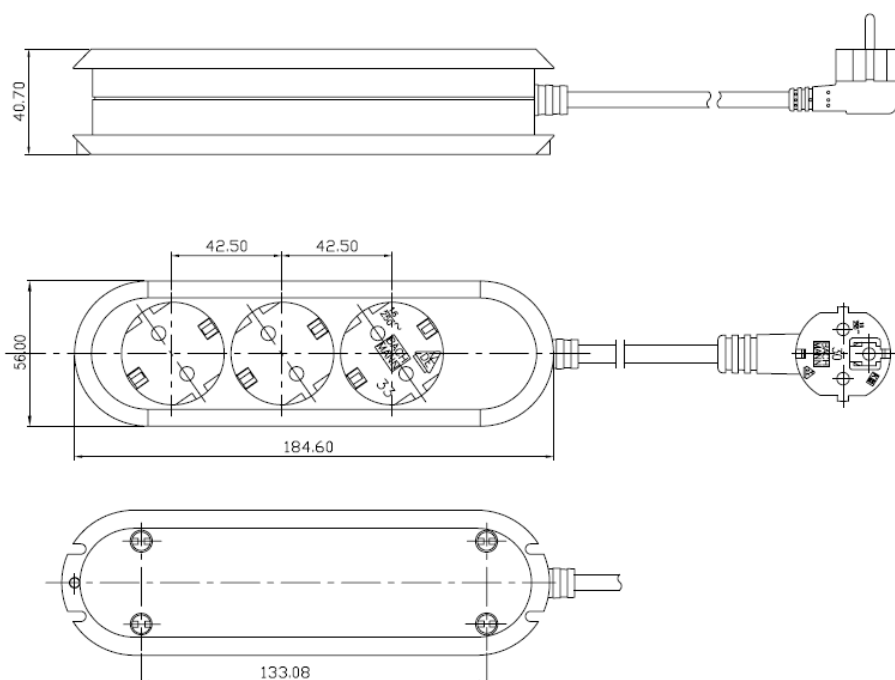

3 Schutzkontaktsteckdosen, 35°	3 German type Schutzkontakt sockets, 35°
Steckdosen: Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Weiß Mit Kinderschutz / erhöhtem Berührungsschutz	Sockets: According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, white With child protection / Touch protection
Anschluss: Nicht wiederanschließbar, geschraubt (Einweg), Innenverdrahtung ohne Euroklemme	Connection: Non-rewireable, screwed (one-way), inside wiring without euro terminal
Leitung: 5,0m, Weiß H05VV-F 3G1,5mm ² Schutzkontakt Winkelstecker nach IEC 60884-1 bzw. VDE 0620-1 und CEE 7/7 (Hybridstecker Typ F und Typ E)	Cable: 5,0m, white H05VV-F 3G1,5mm ² Schutzkontakt angled plug according to IEC 60884-1 as also VDE 0620-1 and CEE 7/7 (Hybrid-plug Typ F and Typ E)
Kunststoff: Polypropylen (PP), Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: Polypropylene (PP), Glow wire resistant up to 850° C
Lieferform: Bachmann Polybeutel und Header Mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13	Packing: Polybag with Bachmann printing and header With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste	Extent of delivery: 1 x Socket outlet
Garantie: 2 Jahre	Warranty: 2 Years
Sicherheitshinweise: Nicht hintereinander stecken! (nicht kaskadieren) Nicht abgedeckt betreiben! Spannungsfrei nur bei gezogenem Netzstecker! IP20; nur in trockenen Räumen verwenden!	Safety notes: Do not connect one power strip to another! Do not cover this product in any case! Volt-free only when the mains are unplugged! IP20; Only use in dry areas!