
	WARNING	Disconnect from power source to prevent electrical shock before installing or servicing. Check power supply voltage and frequency.
	AVERTISSEMENT	Déconnecter l'alimentation avant toute opération d'installation ou de maintenance, afin d'éviter les décharges électriques. Contrôler la tension et la fréquence d'alimentation.
	WARNUNG	Schalten Sie den Strom während der Installation oder bei Wartungsarbeiten ab um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Prüfen Sie die Spannung und Frequenz der Stromquelle.
	AVVERTENZA	Scollegare dall'alimentazione prima dell'installazione e della messa in servizio. Controllare la tensione di alimentazione e la frequenza.
	ATENÇÃO	Desligar a alimentação antes de realizar qualquer intervenção. Verificar a tensão e frequência da alimentação.
	ADVERTENCIA	Durante el proceso de instalación o mantenimiento desconectar la tensión de alimentación para evitar descargas eléctricas. Comprobar tensión y frecuencia de alimentación.

	WARNING	Do not use strobe lights around anyone suffering from cerebral disorders (epilepsy). Strobe lights may cause seizures to occur.
	AVERTISSEMENT	Ne pas utiliser de stroboscopique à proximité de personnes souffrant de problèmes cérébraux (épilepsie), afin d'éviter tout risque de crise.
	WARNUNG	Verwenden Sie keine Blitzleuchten-Module im Nahbereich von Personen die an Epilepsie leiden.
	AVVERTENZA	Non usare luci stroboscopiche nelle vicinanze di persone sofferenti di epilessia.
	ATENÇÃO	Não usar luzes strobe perto de pessoas sofrendo de problemas cerebrais (epilepsia). Estas luzes podem provocar um ataque.
	ADVERTENCIA	No utilizar luz estroboscópica alrededor de personas con problemas cerebrales (epilepsia). La luz estroboscópica puede causar ataques epilépticos.

-25°C to +60°C
(-13°F to +140°F)

ISL / ISM / ISS

La	N	Lb
X	X	

ICL / ICM

La	N	Lb	
X	X		2x
X	X	X	6x

IBL / IBM / IBS

La	N	Lb		
X	X		---	FLASHING
X	X	X	—	STEADY

Jumper
Cavalier
Brücke
Ponticello
Ponte
Puente


Jumper
Cavalier
Brücke
Ponticello
Ponte
Puente

**Electrical Connection
Raccordement Electrique
Elektrischer Anschluß
Collegamento Elettrico
Ligações Elétricas
Conexiones Eléctricas**

UL Type 4/4X/13 IP65

For use on a flat surface of indicated type enclosure
A utiliser sur une surface plane de lenceinte du type indiqué
Zur Verwendung auf einer glatten Oberfläche des angegeben Gehäusestyps
Da utilizzare su una superficie piana del tipo di custodia indicato
Para uso sobre la superficie plana de un envolvente del tipo indicado
Para uso em superfície plana no tipo de protecao indicada

	WARNING	For 30mm, connect AC-Neutral to N, and AC-Line to La and/or Lb as appropriate.
	AVERTISSEMENT	Pour 30mm, connecter CA-Neutre à N et CA-Ligne à La et/ou Lb selon le cas.
	WARNUNG	Für 30mm, verbinden Sie den Neutralleiter mit N und den Außenleiter mit La und/oder Lb.
	AVVERTENZA	Per 30mm, collegare Neutro-CA a N e Linea-CA a La e/o Lb come appropriato.
	ATENÇÃO	Para 30mm, conecte o CA Neutro ao N e a Linha CA ao La e/ou Lb, conforme necessário.
	ADVERTENCIA	Para 30mm, conecte Neutro-CA a N y Línea-CA a La o Lb según corresponda.

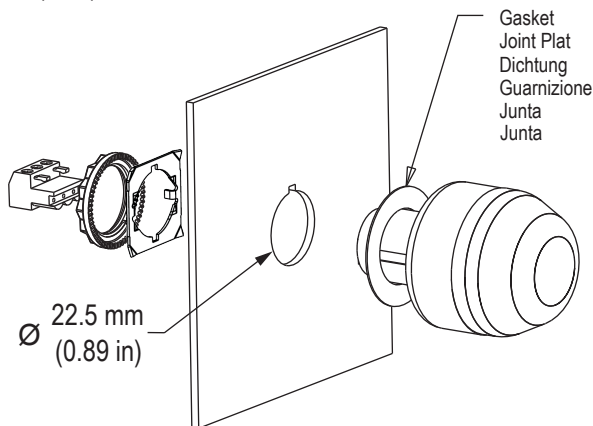

1.7 N•m
(15 lb-in)

.56 N•m
(5 lb-in)

7 mm
(0.28 in)

Max. 2.5 mm²
(Max. #14 AWG)

