

Befestigungsmaterial


Mounting accessories

Accessoires de fixation

**Zylinderschrauben
DIN 912/EN ISO 4762**

- mit Innensechskant
- Festigkeitsklasse 8.8
- Oberfläche: galv. verzinkt

Verpackungseinheit: 100 Stück/Beutel

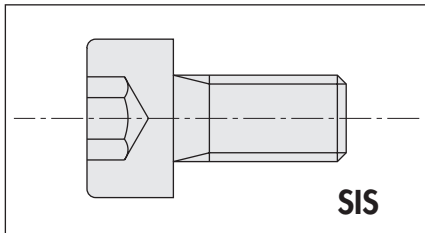

**Hex drive cheese head screws
DIN 912/EN ISO 4762**

- with internal hexagon
- grade of resistance 8.8
- surface: zinc-galvanized

Packing unit: 100 pcs/bag

Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße/Dimensions	Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße/Dimensions
SIS 40 10	M 4 x 10	SIS 40 80	M 4 x 80
SIS 40 16	M 4 x 16	SIS 60 20	M 6 x 20
SIS 40 25	M 4 x 25	SIS 60 25	M 6 x 25
SIS 40 30	M 4 x 30		

**Vis à tête cylindrique
DIN 912/EN ISO 4762**

- à 6 pans creux
- classe de résistance 8.8
- revêtement: galvanisé zinc

Conditionnement: 100 pièces/sachet



Zubehör:

Art. Nr. LM 6

Linsenschraube M 6, passend für KM 6

Accessoires:

Art. No. LM 6

Lens screw M 6, for KM 6

Accessoires:

Art. n° LM 6

Vis à tête bombée M 6, convenant pour KM 6



Art. Nr. KM 6


Käfigmutter M 6, arretiert im 19" Raster

Art. No. KM 6

Cage nut M 6, with 19" Locking device

Art. n° KM 6

Ecrou à cage M 6, arrête au pas de 19"

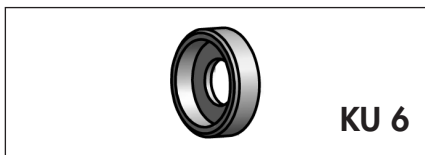

Zubehör:

Art. Nr. KU 6

Kunststoffunterlegscheibe für LM 6

Accessoires:

Art. No. KU 6

Plastic washer for LM 6

Accessoires:

Art. n° KU 6

Rondelle plastique pour LM 6

Befestigungsmaterial


Mounting accessories

Accessoires de fixation

**Senkschrauben
DIN 965/EN ISO 7046**

- mit Kreuzschlitz, Form H
- Festigkeitsklasse 4.8
- Oberfläche: galv. verzinkt

Verpackungseinheit: 100 Stück/Beutel

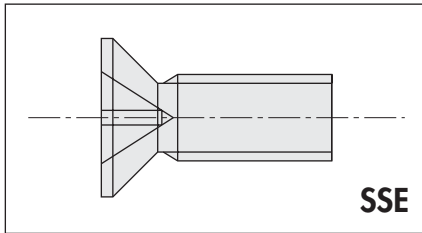

**Cross drive countersunk screws
DIN 965/EN ISO 7046**

- with cross slot, form H
- grade of resistance 4.8
- surface: zinc-galvanized

Packing unit: 100 pcs/bag

**Vis à tête fraisée
DIN 965/EN ISO 7046**

- à fentes croisées, forme H
- classe de résistance 4.8
- revêtement: galvanisé zinc


Conditionnement: 100 pièces/sachet

Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße/Dimensions	Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße/Dimensions
SSE 20 05	M 2 x 5	SSE 30 50	M 3 x 50
SSE 20 08	M 2 x 8	SSE 30 60	M 3 x 60
SSE 25 04	M 2.5 x 4	SSE 40 06	M 4 x 6
SSE 25 06	M 2.5 x 6	SSE 40 08	M 4 x 8
SSE 25 08	M 2.5 x 8	SSE 40 10	M 4 x 10
SSE 25 10	M 2.5 x 10	SSE 40 12	M 4 x 12
SSE 30 04	M 3 x 4	SSE 40 25	M 4 x 25
SSE 30 06	M 3 x 6	SSE 40 30	M 4 x 30
SSE 30 08	M 3 x 8	SSE 40 50	M 4 x 50
SSE 30 10	M 3 x 10	SSE 50 10	M 5 x 10
SSE 30 40	M 3 x 40		

**Linsensenkschrauben
DIN 966/EN ISO 7047**

- mit Kreuzschlitz, Form H
- Festigkeitsklasse 4.8
- Oberfläche: galv. verzinkt

Verpackungseinheit: 100 Stück/Beutel

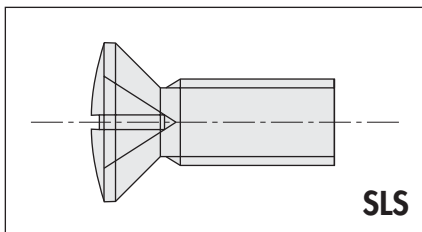

**Cross drive raised head screws
DIN 966/EN ISO 7047**

- with cross slot, form H
- grade of resistance 4.8
- surface: zinc-galvanized

Packing unit: 100 pcs/bag

**Vis à tête fraisée bombée
DIN 966/EN ISO 7047**

- à fentes croisées, forme H
- classe de résistance 4.8
- revêtement: galvanisé zinc


Conditionnement: 100 pièces/sachet

Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße/Dimensions	Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße/Dimensions
SLS 25 08	M 2.5 x 8	SLS 30 10	M 3 x 10
SLS 25 16	M 2.5 x 16	SLS 40 10	M 4 x 10
SLS 30 05	M 3 x 5		

**Linsenschrauben
DIN 7985/EN ISO 7045**

- mit Kreuzschlitz, Form H
- Festigkeitsklasse 4.8
- Oberfläche: galv. verzinkt

Verpackungseinheit: 100 Stück/Beutel

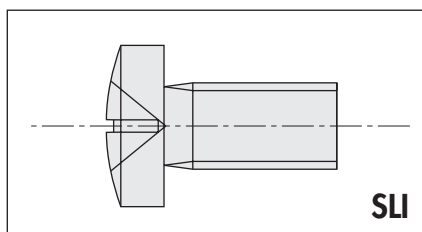

**Cross drive cheese head screws
DIN 7985/EN ISO 7045**

- with cross slot, form H
- grade of resistance 4.8
- surface: zinc-galvanized

Packing unit: 100 pcs/bag

**Vis à tête bombée
DIN 7985/EN ISO 7045**

- à fentes croisées, forme H
- classe de résistance 4.8
- revêtement: galvanisé zinc

Conditionnement: 100 pièces/sachet

Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße/Dimensions	Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße/Dimensions
SLI 30 04	M 3 x 4	SLI 50 12	M 5 x 12
SLI 30 05	M 3 x 5	SLI 60 10	M 6 x 10
SLI 30 06	M 3 x 6	SLI 60 12	M 6 x 12
SLI 30 10	M 3 x 10	SLI 60 16	M 6 x 16
SLI 40 10	M 4 x 10	SLI 80 20	M 8 x 20
SLI 40 12	M 4 x 12		