


Sicherungseinsätze LUCAS TYPE für englische Kraftfahrzeuge 6,3 x 32 mm  
 Fuse links LUCAS TYPE for english cars 6,3 x 27 mm  
 Fusibles LUCAS TYPE pour automobiles anglaises

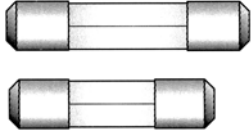

Bemessungsspannung:  
 Rated Voltage: 32 V  
 Tension Assigné:

 
**Bestell/Order Nr.:**  
**210000** für die Größe / for the size / pour dimension **6,3 x 32 mm**  
**200000** für die Größe / for the size / pour dimension **6,3 x 27 mm**

**Bemessungsstrom:** für die Größe / for the size / pour dimension **6,3 x 32 mm**  
**Rated current:** 20 25 30 35 40 50 A  
**Courant assigné:**  
 für die Größe / for the size / pour dimension **6,3 x 27 mm**  
 1 2 3 4 6 8 10 A

**Schmelzzeit-Grenzwerte:** 40 %I<sub>rat</sub> 50 %I<sub>rat</sub> 90 %I<sub>rat</sub> 135 %I<sub>rat</sub>  
**Pre-arcing time limits:** ≥ ∞ > 1 h < 20 s < 2 s  
**Temps de fusion limité:**

<sup>1)</sup> auf Anfrage/on request/à demande

Sicherungseinsätze für amerikanische Kraftfahrzeuge (SFE-Typen)  
 Fuse links for amerikan cars (SFE-Types)  
 Fusibles pour automobiles americaines



SFE-Type	Bemessungsstrom Rated current Courant assigné A	Größe size dimension mm	Best.-Nr. Order Nr.
SFE 4	4 5 10 15 20	6,3 x 16	<b>100000</b>
SFE 6	5 6 10 15 20	6,3 x 19	<b>110000</b>
SFE 7 1/2 SFE 9	5 7 1/2 9 10 15 20	6,3 x 22	<b>120000</b>
SFE 14	5 10 14 15 20	6,3 x 27	<b>130000</b>
SFE 20	5 10 15 20 25 30 40	6,3 x 32	<b>140000</b>
SFE 30	10 20 30 40	6,3 x 37	<b>150000</b>

**Schmelzzeit-Grenzwerte:** 100 %I<sub>rat</sub> 110 %I<sub>rat</sub> 135 %I<sub>rat</sub> 150 %I<sub>rat</sub>  
**Pre-arcing time limits:** ∞ > 4 h 0 - 1 h < 15 s  
**Temps de fusion limité:**

<sup>1)</sup> auf Anfrage/on request/à demande