


Sicherungseinsätze LUCAS TYPE für englische Kraftfahrzeuge 6,3 x 32 mm
 Fuse links LUCAS TYPE for english cars 6,3 x 27 mm
 Fusibles LUCAS TYPE pour automobiles anglaises

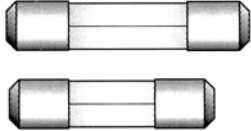

Bemessungsspannung:
 Rated Voltage: 32 V
 Tension Assigné:

 
Bestell/Order Nr.:
210000 für die Größe / for the size / pour dimension **6,3 x 32 mm**
200000 für die Größe / for the size / pour dimension **6,3 x 27 mm**

Bemessungsstrom: für die Größe / for the size / pour dimension **6,3 x 32 mm**
Rated current: 20 25 30 35 40 50 A
Courant assigné:
 für die Größe / for the size / pour dimension **6,3 x 27 mm**
 1 2 3 4 6 8 10 A

Schmelzzeit-Grenzwerte: 40 % I_{rat} 50 % I_{rat} 90 % I_{rat} 135 % I_{rat}
Pre-arcing time limits: $\geq \infty$ > 1 h < 20 s < 2 s
Temps de fusion limité:

¹⁾ auf Anfrage/on request/à demande

Sicherungseinsätze für amerikanische Kraftfahrzeuge (SFE-Typen)
 Fuse links for amerikan cars (SFE-Types)
 Fusibles pour automobiles americaines



| SFE-Type | Bemessungsstrom Rated current Courant assigné A | Größe size dimension mm | Best.-Nr. Order Nr. |
|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| SFE 4 | 4 5 10 15 20 | 6,3 x 16 | 100000 |
| SFE 6 | 5 6 10 15 20 | 6,3 x 19 | 110000 |
| SFE 7 1/2 SFE 9 | 5 7 1/2 9 10 15 20 | 6,3 x 22 | 120000 |
| SFE 14 | 5 10 14 15 20 | 6,3 x 27 | 130000 |
| SFE 20 | 5 10 15 20 25 30 40 | 6,3 x 32 | 140000 |
| SFE 30 | 10 20 30 40 | 6,3 x 37 | 150000 |

Schmelzzeit-Grenzwerte: 100 % I_{rat} 110 % I_{rat} 135 % I_{rat} 150 % I_{rat}
Pre-arcing time limits: ∞ > 4 h 0 - 1 h < 15 s
Temps de fusion limité:

¹⁾ auf Anfrage/on request/à demande