


Sicherungseinsätze LUCAS TYPE für englische Kraftfahrzeuge 6,3 x 32 mm
 Fuse links LUCAS TYPE for english cars 6,3 x 27 mm
 Fusibles LUCAS TYPE pour automobiles anglaises

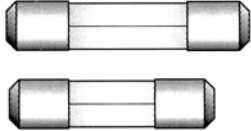

Bemessungsspannung:
 Rated Voltage: 32 V
 Tension Assigné:

 
Bestell/Order Nr.:
210000 für die Größe / for the size / pour dimension **6,3 x 32 mm**
200000 für die Größe / for the size / pour dimension **6,3 x 27 mm**

Bemessungsstrom: für die Größe / for the size / pour dimension **6,3 x 32 mm**
Rated current: 20 25 30 35 40 50 A
Courant assigné:
 für die Größe / for the size / pour dimension **6,3 x 27 mm**
 1 2 3 4 6 8 10 A

Schmelzzeit-Grenzwerte: 40 % I_{rat} 50 % I_{rat} 90 % I_{rat} 135 % I_{rat}
Pre-arcing time limits: $\geq \infty$ > 1 h < 20 s < 2 s
Temps de fusion limité:

¹⁾ auf Anfrage/on request/à demande

Sicherungseinsätze für amerikanische Kraftfahrzeuge (SFE-Typen)
 Fuse links for amerikan cars (SFE-Types)
 Fusibles pour automobiles americaines



SFE-Type	Bemessungsstrom Rated current Courant assigné A	Größe size dimension mm	Best.-Nr. Order Nr.
SFE 4	4 5 10 15 20	6,3 x 16	100000
SFE 6	5 6 10 15 20	6,3 x 19	110000
SFE 7 1/2 SFE 9	5 7 1/2 9 10 15 20	6,3 x 22	120000
SFE 14	5 10 14 15 20	6,3 x 27	130000
SFE 20	5 10 15 20 25 30 40	6,3 x 32	140000
SFE 30	10 20 30 40	6,3 x 37	150000

Schmelzzeit-Grenzwerte: 100 % I_{rat} 110 % I_{rat} 135 % I_{rat} 150 % I_{rat}
Pre-arcing time limits: ∞ > 4 h 0 - 1 h < 15 s
Temps de fusion limité:

¹⁾ auf Anfrage/on request/à demande