 


## Cable glands with strain relief, PG

## Kabelverschraubungen mit Zugentlastung, PG




**Protection class to EN 60 529:** IP 68 to 5 bar (30 min); PG 7 - 29 with integrated seal, PG 36 - 48 with connection thread gasket

**Flame protection:** Glow wire test 750° C (acc. to EN 60695-2-11)

**Temperature range:** -20°C to 80°C, intermittent to approx. 120°C

**Material:** Polyamide

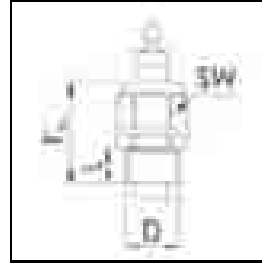

**Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 68 bis 5 bar (30 min); PG 7 - 29 mit integrierter Dichtlippe, PG 36 - 48 mit Anschlussgewindedichtring

**Flammwidrigkeit:** Glühdrahtprüfung 750° C gemäß EN 60695-2-11

**Einsatztemperatur:** -20°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 120°C

**Material:** Polyamid

| Type     | WISKA No.<br>RAL 7035<br>□ 100. | WISKA No.<br>RAL 9005<br>■ 100. |        |         |    |         |    | TL      |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------|----|---------|----|---------|
|          |                                 |                                 |        | mm      | mm | mm      | mm | mm      |
| SKV 7    | 66400                           | 66191                           | 50/500 | PG 7    | 9  | 3 · 6   | 15 | 28 · 32 |
| SKV 9    | 66401                           | 66192                           | 50/500 | PG 9    | 9  | 4 · 8   | 19 | 32 · 36 |
| SKV 11   | 66402                           | 66193                           | 50/500 | PG 11   | 9  | 5 · 10  | 22 | 33 · 39 |
| SKV 13,5 | 66403                           | 66194                           | 50/500 | PG 13,5 | 10 | 6 · 12  | 24 | 35 · 41 |
| SKV 16   | 66404                           | 66195                           | 50/500 | PG 16   | 11 | 8 · 14  | 27 | 38 · 44 |
| SKV 21   | 66405                           | 66196                           | 25/250 | PG 21   | 11 | 10 · 18 | 33 | 43 · 50 |
| SKV 29   | 66406                           | 66197                           | 20/200 | PG 29   | 12 | 16 · 25 | 42 | 47 · 56 |
| SKV 36   | 66407                           | 66198                           | 10/100 | PG 36   | 14 | 22 · 32 | 53 | 56 · 65 |
| SKV 42   | 66408                           | 66199                           | 5      | PG 42   | 14 | 28 · 38 | 60 | 58 · 67 |
| SKV 48   | 66409                           | 66200                           | 4      | PG 48   | 15 | 36 · 44 | 65 | 60 · 68 |

KUNSTSTOFF  
PLASTIC

MEMBRAN  
MEMBRANE

MESSING  
BRASS

DIN 89280

EDELSTAHL  
STAINL. STEEL

EMV  
EMC

ATEX  
ATEX

VentGLAND

DICHTUNGEN  
SEALINGS

WERKZEUGE  
TOOLS

TECHNIK  
TECHNICS

INDEX  
INDEX