


Datenblatt | Artikelnummer: 280-765

Basisklemmenblock; 20-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit Beschriftungsträger; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²

www.wago.com/280-765

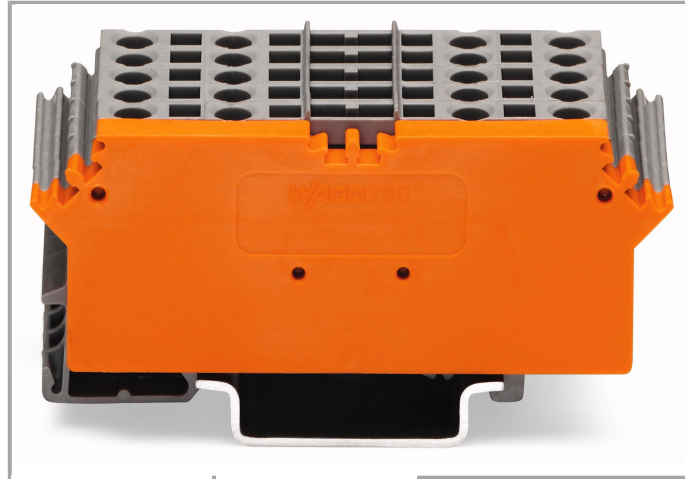

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farbe: ■

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdauerstrom	10 A
----------------------	------

Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Anzahl Anschlusstypen	4
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	30 mm / 1.181 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	28 mm / 1.102 inch
Tiefe	73 mm / 2.874 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
------------	----------------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brandlast	0.803 MJ
Gewicht	44.38 g

Kaufmännische Daten


 


Ursprungsland	DE
GTIN	4044918635738
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
eCl@ss 8.0	27-14-11-20
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897


 





Passende Produkte

Montage

	Art-Nr.: 210-148 Schrägmontagebügel; ohne Schraube	www.wago.com/210-148
	Art-Nr.: 210-149 Schraube M 5 x 8; für Schrägmontagebügel	www.wago.com/210-149

















Tragschiene


















	Art-Nr.: 210-112 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm	www.wago.com/210-112
	Art-Nr.: 210-113 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-113
	Art-Nr.: 210-114 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-114
	Art-Nr.: 210-115 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	www.wago.com/210-115



















	Art-Nr.: 210-118 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-118
	Art-Nr.: 210-196 Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-196
	Art-Nr.: 210-197 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-197
	Art-Nr.: 210-198 Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-198
	Art-Nr.: 210-504 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-504
	Art-Nr.: 210-505 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-505
	Art-Nr.: 210-506 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-506
	Art-Nr.: 210-508 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-508


















Allgemeines Zubehör

	Art-Nr.: 231-668 Verschlussstifte; zum Verschließen nicht benötigter Klemmstellen	www.wago.com/231-668
	Art-Nr.: 231-669 Verschlussstifte; zum Verschließen nicht benötigter Klemmstellen	www.wago.com/231-669
	Art-Nr.: 249-105 Gruppenschildträger	www.wago.com/249-105
	Art-Nr.: 286-110 Leerstecker; Typ 9; 10 mm breit; 4-polig	www.wago.com/286-110
	Art-Nr.: 286-111 Leerstecker; Typ 10; 15 mm breit; 6-polig	www.wago.com/286-111
	Art-Nr.: 286-112 Leerstecker; Typ 11; 20 mm breit; 8-polig	www.wago.com/286-112
	Art-Nr.: 286-113 Leerstecker; Typ 12; 25 mm breit; 10-polig	www.wago.com/286-113
	Art-Nr.: 286-304 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 7 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite	www.wago.com/286-304
	Art-Nr.: 286-304/004-000 Relaisbaustein; Relais mit 1 Wechsler (1u); mit erweitertem Eingangsspannungs- und Temperaturbereich; mit Kleinschaltrelais	www.wago.com/286-304/004-000
	Art-Nr.: 286-307/004-000 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 110 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 7 A; Bahn; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite	www.wago.com/286-307/004-000

	Art-Nr.: 286-312 Relaisbaustein; Relais mit 2 Wechslern (2u)	www.wago.com/286-312
	Art-Nr.: 286-312/004-000 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 7 A; Bahn; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite	www.wago.com/286-312/004-000
	Art-Nr.: 286-316 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 220 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 7 A; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite	www.wago.com/286-316
	Art-Nr.: 286-320 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer und 1 Öffner; Grenzdauerstrom 6 A; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite	www.wago.com/286-320
	Art-Nr.: 286-320/004-000 Relaisbaustein; Relais mit 1 Öffner und 1 Schließer (1ar); mit erweitertem Eingangsspannungs- und Temperaturbereich	www.wago.com/286-320/004-000
	Art-Nr.: 286-328 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Schließer; Grenzdauerstrom 6 A; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite	www.wago.com/286-328
	Art-Nr.: 286-328/004-000 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Schließer; Grenzdauerstrom 6 A; Bahn; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite	www.wago.com/286-328/004-000
	Art-Nr.: 286-336/001-000 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Schließer und 2 Öffner; Statusanzeige rot; 25 mm Baubreite	www.wago.com/286-336/001-000
	Art-Nr.: 286-344/004-000 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 3 Schließer und 1 Öffner; Bahn; Statusanzeige rot; 25 mm Baubreite	www.wago.com/286-344/004-000
	Art-Nr.: 286-352/004-000 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 4 Schließer; Grenzdauerstrom 5 A; Bahn; Statusanzeige rot; 25 mm Baubreite	www.wago.com/286-352/004-000
	Art-Nr.: 286-364 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 5 A; Statusanzeige rot; 10 mm Baubreite	www.wago.com/286-364
	Art-Nr.: 286-364/004-000 Relaisbaustein; Relais mit 1 Schließer (1a); mit Kleinschaltrelais; mit erweitertem Eingangsspannungs- und Temperaturbereich	www.wago.com/286-364/004-000
	Art-Nr.: 286-368 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Öffner; Grenzdauerstrom 5 A; Statusanzeige rot; 10 mm Baubreite	www.wago.com/286-368
	Art-Nr.: 286-368/004-000 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Öffner; Grenzdauerstrom 5 A; Bahn; Statusanzeige rot; 10 mm Baubreite	www.wago.com/286-368/004-000
	Art-Nr.: 286-376 Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 5 A; zum Schalten größerer DC-Lasten; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite	www.wago.com/286-376
	Art-Nr.: 286-380 Relaismodul bistabil; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite	www.wago.com/286-380

	Art-Nr.: 286-381 Relaismodul bistabil; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite	www.wago.com/286-381
	Art-Nr.: 286-394/004-000 Relaisbaustein; Relais mit 1 Wechsler (1u); mit erweitertem Eingangsspannungs- und Temperaturbereich; mit Kleinschaltrelais	www.wago.com/286-394/004-000
	Art-Nr.: 286-427 Relaisbaustein; Impulsverlängernd mit Hilfsspannung; retriggerbar; Relais mit 1 Wechsler (1u)	www.wago.com/286-427
	Art-Nr.: 286-507 Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 115 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 7 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite	www.wago.com/286-507
	Art-Nr.: 286-508 Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 230 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 7 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite	www.wago.com/286-508
	Art-Nr.: 286-516 Relaisbaustein; Relais mit 2 Wechslern (2u)	www.wago.com/286-516
	Art-Nr.: 286-573 Stromstoßschaltermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; Statusanzeige rot; 17 mm Baubreite	www.wago.com/286-573
	Art-Nr.: 286-575 Stromstoßschaltermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 3 A; Bahn; Statusanzeige rot; 22 mm Baubreite	www.wago.com/286-575
	Art-Nr.: 286-604/004-000 Zeitrelaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Grenzdauerstrom 6 A; Einschaltverzögert 10 ... 100 s; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite	www.wago.com/286-604/004-000
	Art-Nr.: 286-640 Zeitrelaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Grenzdauerstrom 6 A; Bahn; Multifunktion /Multizeit; Statusanzeige gelb; 6 mm Baubreite	www.wago.com/286-640
	Art-Nr.: 286-640/004-000 Multifunktionszeitrelais-Baustein; Relais mit 1 Wechsler (1u); 4 Zeitbereiche; für den Bahnbetrieb; 4 Funktionsbereiche	www.wago.com/286-640/004-000
	Art-Nr.: 286-661 Stromflussüberwachungsbaustein; AC-Stromflussüberwachungsbaustein; 80 mA ... 6 A	www.wago.com/286-661
	Art-Nr.: 286-662 Stromflussüberwachungsbaustein; DC-Stromflussüberwachungsbaustein; 0,4 A ... 3,5 A; Relais mit 1 Schließer (1a)	www.wago.com/286-662
	Art-Nr.: 286-664 Stromflussüberwachungsbaustein; AC-Stromflussüberwachungsbaustein; 1 A ... 10 A; einstellbar; Relais mit 1 Wechsler (1u)	www.wago.com/286-664
	Art-Nr.: 286-665 Stromflussüberwachungsbaustein; Relais mit 1 Wechsler (1u); einstellbar	www.wago.com/286-665
	Art-Nr.: 286-721 Optokopplerbaustein; Eingang DC 24 V; Ausgang DC 24 V/5 A; minusschaltend	www.wago.com/286-721
	Art-Nr.: 286-723 Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 15 ... 30 V; Grenzdauerstrom 4 A; 3-Leiter-Anschluss/plusschaltend; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite	www.wago.com/286-723
	Art-Nr.: 286-725	

	Optokopplerbaustein; Eingang AC/DC 10 V ... 30 V; Ausgang DC 24 V/ 1 mA ... 0,5 A; minusschaltend	www.wago.com/286-725
	Art-Nr.: 286-742 Netzteil S0-Schnittstelle; Eingangsspannung AC 230 V; S0-Schnittstelle	www.wago.com/286-742
	Art-Nr.: 286-752 Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 20 ... 30 V; Grenzdauerstrom 0,5 A; 3-Leiter-Anschluss/plusschaltend; Frequenz 25 kHz; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite	www.wago.com/286-752
	Art-Nr.: 286-752/002-000 Optokopplermodul; Statusanzeige rot	www.wago.com/286-752/002-000
	Art-Nr.: 286-790 Optokopplerbaustein	www.wago.com/286-790
	Art-Nr.: 286-791 Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 20 ... 60 V; Grenzdauerstrom 0,1 A; 2-Leiter-Anschluss; Frequenz 3 kHz; Statusanzeige rot; 10 mm Baubreite	www.wago.com/286-791
	Art-Nr.: 286-792 Optokopplermodul; Statusanzeige rot	www.wago.com/286-792
	Art-Nr.: 286-794 Optokopplerbaustein; Eingang DC 24 V; Ausgang DC 60 V/100 mA	www.wago.com/286-794
	Art-Nr.: 286-797 Optokopplermodul; Statusanzeige rot	www.wago.com/286-797
	Art-Nr.: 286-803 Bauteilmodul mit Diode	www.wago.com/286-803
	Art-Nr.: 286-805 Bauteilmodul mit Diode	www.wago.com/286-805
	Art-Nr.: 286-807 Bauteilmodul mit Diode; mit 7 Stück; Diode 1N4007; mit gemeinsamer Anode	www.wago.com/286-807
	Art-Nr.: 286-809 Bauteilmodul mit Diode	www.wago.com/286-809
	Art-Nr.: 286-822 Bauteilmodul mit LED; LED rot; mit gemeinsamer Kathode	www.wago.com/286-822
	Art-Nr.: 286-826 UND-Gattermodul mit 6 Eingängen	www.wago.com/286-826
	Art-Nr.: 286-830 Gleichrichtermodul; Eingangsspannung AC 24 V; mit Varistorschutzbeschaltung	www.wago.com/286-830
	Art-Nr.: 286-831 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; Nennspannung AC/DC 24 V; für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung; gesteckt auf Reihenklemme, Baubreite 15 mm	www.wago.com/286-831
	Art-Nr.: 286-832 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; Nennspannung AC/DC 24 V; für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung; steckbar auf Reihenklemme, Baubreite 20 mm	www.wago.com/286-832
	Art-Nr.: 286-833 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; Nennspannung DC 24 V; für 1 Signalpfad; gesteckt	www.wago.com/286-833

	auf Reihenklemme, Baubreite 15 mm	
	Art-Nr.: 286-834 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; Nennspannung DC 12 V; für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung; steckbar auf Reihenklemme, Baubreite 20 mm	www.wago.com/286-834
	Art-Nr.: 286-834/024-000 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; Nennspannung DC 24 V; für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung; steckbar auf Reihenklemme, Baubreite 15 mm	www.wago.com/286-834/024-000
	Art-Nr.: 286-835 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; Nennspannung AC 230 V; für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung; gesteckt auf Reihenklemme, Baubreite 15 mm	www.wago.com/286-835
	Art-Nr.: 286-835/115-000 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; Nennspannung AC 115 V; für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung; gesteckt auf Reihenklemme, Baubreite 15 mm	www.wago.com/286-835/115-000
	Art-Nr.: 286-836 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; Nennspannung AC/DC 24 V; für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung; gesteckt auf Reihenklemme, Baubreite 15 mm	www.wago.com/286-836
	Art-Nr.: 286-838 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; Nennspannung AC 230 V; für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung; mit optischer Anzeige	www.wago.com/286-838
	Art-Nr.: 286-840 Gleichrichtermodul; Eingangsspannung AC 250 V; mit Varistorschutzbeschaltung	www.wago.com/286-840
	Art-Nr.: 286-841 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; Nennspannung DC 220 V; für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung; steckbar auf Reihenklemme, Baubreite 25 mm	www.wago.com/286-841
	Art-Nr.: 286-842 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; Nennspannung AC 230 V; für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung; steckbar auf Reihenklemme, Baubreite 25 mm	www.wago.com/286-842
	Art-Nr.: 286-843 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; Nennspannung AC 115 V; für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung; steckbar auf Reihenklemme, Baubreite 25 mm	www.wago.com/286-843
	Art-Nr.: 286-844 Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik; für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung; steckbar auf Reihenklemme, Baubreite 25 mm	www.wago.com/286-844
	Art-Nr.: 286-890 Bauteilmodul mit Sicherung; für Feinsicherung 5 x 20 mm; Nennspannung AC/DC 24 V	www.wago.com/286-890
	Art-Nr.: 286-891 Bauteilmodul mit Sicherung; für Feinsicherung 5 x 20 mm; Nennspannung AC/DC 230 V	www.wago.com/286-891
	Art-Nr.: 286-895 Schaltermodul; mit Wechselschalter; Schaltspannung AC 250 V; Schaltstrom 6 A	www.wago.com/286-895
	Art-Nr.: 286-896 Schaltermodul; Umschalter; 1-polig; mit Wechseltaster	www.wago.com/286-896
	Art-Nr.: 786-103 Leerstecker; Typ 16; 25 mm breit; 10-polig	www.wago.com/786-103

Brücker



Art-Nr.: 210-103
Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

www.wago.com/210-103



Art-Nr.: 210-123
Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

www.wago.com/210-123



Art-Nr.: 280-482
Brückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme

www.wago.com/280-482



Art-Nr.: 280-483
Brückungskamm; isoliert; 3-fach; IN = IN Klemme

www.wago.com/280-483



Art-Nr.: 280-484
Brückungskamm; isoliert; 4-fach; IN = IN Klemme

www.wago.com/280-484



Art-Nr.: 280-485
Brückungskamm; isoliert; 5-fach; IN = IN Klemme

www.wago.com/280-485



Art-Nr.: 280-490
Brückungskamm; isoliert; 10-fach; IN = IN Klemme

www.wago.com/280-490



Art-Nr.: 280-492
Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme

www.wago.com/280-492



Art-Nr.: 709-110
Drahtkettenbrücke; isoliert; 4 Anschlüsse; 3 x 110 mm

www.wago.com/709-110



Art-Nr.: 709-111
Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 120 mm

www.wago.com/709-111



Art-Nr.: 709-112
Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 170 mm

www.wago.com/709-112

Warnabdeckung



Art-Nr.: 280-415
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

www.wago.com/280-415

Aderendhülse



Art-Nr.: 216-101
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-101



Art-Nr.: 216-102
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-102



Art-Nr.: 216-103
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-103



Art-Nr.: 216-104
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-104



Art-Nr.: 216-201
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt





www.wago.com/216-201














Art-Nr.: 216-202
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-202

Art-Nr.: 216-203

	Aderendhülse; Hülse für 1 mm ² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-203
	Art-Nr.: 216-204 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-204
	Art-Nr.: 216-301 Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm ² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-301
	Art-Nr.: 216-302 Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm ² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-302

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 2009-115 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115
	Art-Nr.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-002
	Art-Nr.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-006
	Art-Nr.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-007
	Art-Nr.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-012
	Art-Nr.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-017
	Art-Nr.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-023
	Art-Nr.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/2009-115/000-024
	Art-Nr.: 793-5501 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501
	Art-Nr.: 793-5501/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-002
	Art-Nr.: 793-5501/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-005



Art-Nr.: 793-5501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-006



Art-Nr.: 793-5501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-007



Art-Nr.: 793-5501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-012



Art-Nr.: 793-5501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-017



Art-Nr.: 793-5501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-023



Art-Nr.: 793-5501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-024

Werkzeug



Art-Nr.: 210-657
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz

www.wago.com/210-657



Art-Nr.: 210-658
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt

www.wago.com/210-658



Art-Nr.: 210-720
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

280-765 Basisklemmenblock	Jan 22, 2016	DOC 23,6 kB	Download
------------------------------	--------------	----------------	----------

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------

smartDATA

CAD Daten

3D Download 280-765



[URL](#)

[Download](#)

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.