
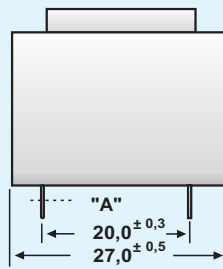


TRAFO SPK 022.....

Baugröße / Size : EI 30 / 15,5

Nennleistung
Power Rating


2,20 VA

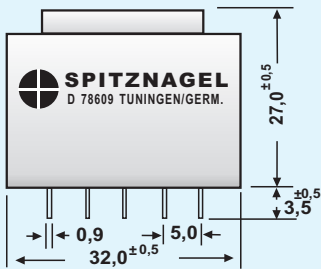


Kurzschlussfest
Zweikammer Wicklung
Vakuumvergossen

Short Circuit Proof
Split Bobin
Potted under Vacuum


Prüfzeichen:
VDE EN 61 558, UL1585 Class 2 und
Class 3, (File E120 326), CSA

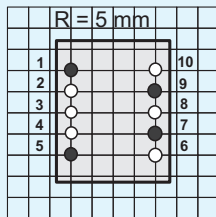

Layout 30A

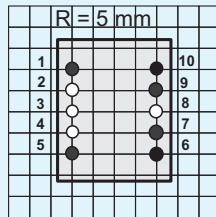


Layout 30B

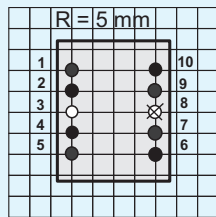


Layout 30D

● Pin Anschluß
⊗ Pin blind
○ Kein Pin
Ansicht :
Bauteilseite


Connected
No Connected
No Pin
Layout :
Top View

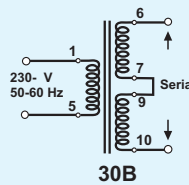


30B

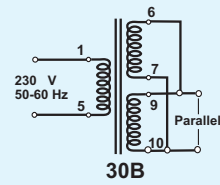

30B

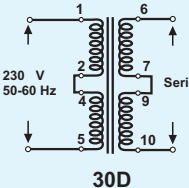

30D

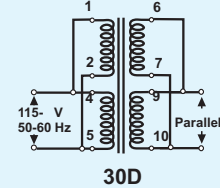

30D

Technische Änderungen vorbehalten !

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1			Sekundär 2 Secondary 2			Layout Bild Figure	Prüfzeichen Approvals			
	50-60Hz Volt	PIN	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA		VDE	UL 1585	CSA	CE
02204	230	1 - 5	4,0	6,6	550				30A	ja	ja	ja	ja
02206	230	1 - 5	6,0	9,8	367				30A	ja	ja	ja	ja
02209	230	1 - 5	9,0	14,8	244				30A	ja	ja	ja	ja
02212	230	1 - 5	12,0	19,7	183				30A	ja	ja	ja	ja
02215	230	1 - 5	15,0	24,6	147				30A	ja	ja	ja	ja
02218	230	1 - 5	18,0	29,5	122				30A	ja	ja	ja	ja
02224	230	1 - 5	24,0	39,4	92				30A	ja	ja		ja
0220404	230	1 - 5	4,0	6,6	275	4,0	6,6	275	30B	ja	ja	ja	ja
0220606	230	1 - 5	6,0	10,0	183	6,0	10,0	183	30B	ja	ja	ja	ja
0220909	230	1 - 5	9,0	14,8	122	9,0	14,8	122	30B	ja	ja	ja	ja
0221212	230	1 - 5	12,0	19,7	92	12,0	19,7	92	30B	ja	ja	ja	ja
0221515	230	1 - 5	15,0	24,6	73	15,0	24,6	73	30B				ja
0221818	230	1 - 5	18,0	29,5	61	18,0	29,5	61	30B				ja
0222424	230	1 - 5	24,0	39,4	46	24,0	39,4	46	30B				ja
0220404-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	4,0	6,6	275	4,0	6,6	275	30D	ja	ja	ja	ja
0220606-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	6,0	9,8	183	6,0	9,8	183	30D	ja	ja	ja	ja
0220808-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	8,0	13,1	138	8,0	13,1	138	30D	ja	ja	ja	ja
0220909-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	9,0	14,8	122	9,0	14,8	122	30D	ja	ja	ja	ja
0221212-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	12,0	19,7	92	12,0	19,7	92	30D	ja	ja	ja	ja
0221515-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	15,0	24,6	73	15,0	24,6	73	30D				
0221818-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	18,0	29,5	61	18,0	29,5	61	30D				
0222424-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	24,0	39,4	46	24,0	39,4	46	30D				